

Strangleitungsaussteifung zur Befestigung im Gewindeloch



MERKMALE

Swivel barrel nut accepts 3/8" or 1/2" (M10 or M12) threaded rod

Zur Befestigung an Betonankern mit Innengewinde oder an der Gebäudestruktur

Zur Durchschraubmontage in Stahl geeignet



SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2


Katalognummer	Artikelnummer	Material	Oberfläche	Stangengröße (RS)	Höhe (H)	Länge (L)
CSBBRS3MEG	402241	Stahl	Elektrolytisch verzinkt	10, 12	28.2 mm	40.4mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Breite (W)	Schraubendurchmesser (Sc)	Schraubenlänge (L)
CSBBRS3MEG	402241	26.9 mm	10	19mm

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Die strukturellen Befestigungen der Strangleitung dienen nur zur Aussteifung und nicht zur Aufhängung von Sprinklerrohren.

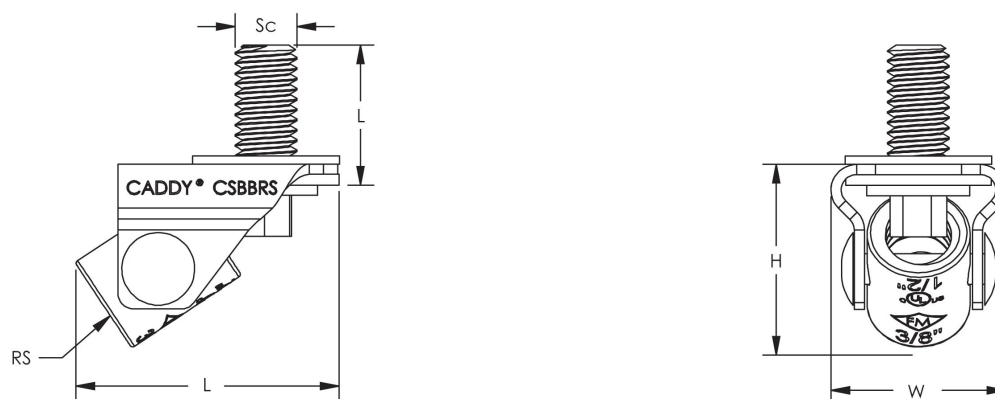

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221
Option 1 – Kundendienst
Option 2 – Technischer
Support

Europa

Niederlande:
+31 800-0200135
Frankreich:
+33 800 901 793

Europa

Deutschland:
800 1890272
Sonstige Länder:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

