

PEMSA-Gitterrinne Light-Duty-Deckenträger



MERKMALE

Ideal für Rinnenbreiten bis 150 mm

Seitlicher Ladezugang für Kabelinstallation

Schnelle und sichere Schnellklick-Installationsfunktionen

IEC 61537-konforme Nennlast und Erdung





SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Oberfläche	Länge 1 (L1)	Länge 2 (L2)	Breite (W)
WBT60COHBRKT	820300	Stahl	Elektrolytisch verzinkt	80 mm	55.2 mm	45 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Höhe (H)	Lochgröße (HS)	Statische Last
WBT60COHBRKT	820300	152 mm	11 mm	147N

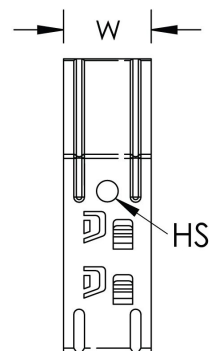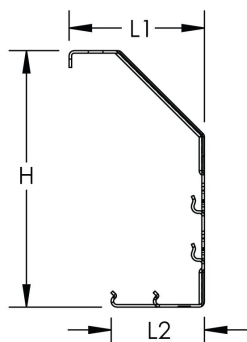

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221
Option 1 – Kundendienst
Option 2 – Technischer
Support

Europa

Niederlande:
+31 800-0200135
Frankreich:
+33 800 901 793

Europa

Deutschland:
800 1890272
Sonstige Länder:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

