

Schienen-Klemmleisten mit vier Pfosten



MERKMALE

Separiert „saubere“ Drähte von „dreckigen“ Drähten

Umfasst integrierte Prüfklemmen

Umfasst Steckplatz für niederohmige Verteilerschiene

Modulares Design für eine Montage im Feld und zukünftige Erweiterungen

Erfüllt die AAR-Empfehlungen

SPEZIFIKATIONEN



Katalognummer	Länge (L)	Tiefe (D)	Höhe (H)	A	B	Gewindegröße (TS)	Befestigungsmaterial enthalten
B2700A2C1WH	133.35m m	25.4mm	31.75 mm	25.4 mm	60.3 mm	14 Zoll UNS	Ja
SBB2700A2B10	133.35m m	25.4mm	31.75 mm	25.4 mm	60.3 mm	14 Zoll UNS	Nein

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

B2700A2C1WH-Bausatz umfasst: (1) Klemmleiste, (1) Versatztestverknüpfung, (15) 9/16" Außendurchmesser-Unterlegscheibe aus Kupfer, (9) verzinkte Verbindung 14-24 UNS-2B Sechskantmuttern AAR, (5) verzinkte 14-24 UNS-2B Sechskantmuttern AAR, (2) #10X1 – 1/2" verzinkte Schrauben und (1) Anweisungspunkt.

Vier Pfosten-Klemmleisten sind integrierte Komponenten in den nVent ERICO vorgefertigten und gefertigten Paneelen.

Designunterstützung ist für Spezialanwendungen verfügbar. Weitere Details erhalten Sie von Ihrem nVent ERICO-Mitarbeiter.

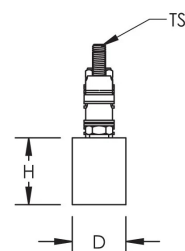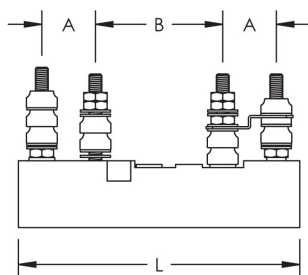

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221
Option 1 – Kundendienst
Option 2 – Technischer
Support

Europa

Niederlande:
+31 800-0200135
Frankreich:
+33 800 901 793

Europa

Deutschland:
800 1890272
Sonstige Länder:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE