

Ein-/Aushebegriff, Typ IET, Hebel grau, Knopf schwarz, oben, 10 Stück

KATALOGNUMMER

20817-662

Ein- und Aushebegriff Typ IET nach IEEE 1101.10. Pro Paar erzeugen die Griffe eine Hebelkraft von 700 N.

MERKMALE

Geeignet für Steck- und Ziehkräfte bis 700 N (pro Paar)


In Übereinstimmung mit IEEE 1101.10 und IEC 60297-3-102

Für den Einbau vom Mikroschaltern geeignet

Mit Verriegelung

Mit integriertem Ausrichtungsstift für Lochstreifen

Codierbar gemäß IEEE 1101.10 und IEC 60297-3-103

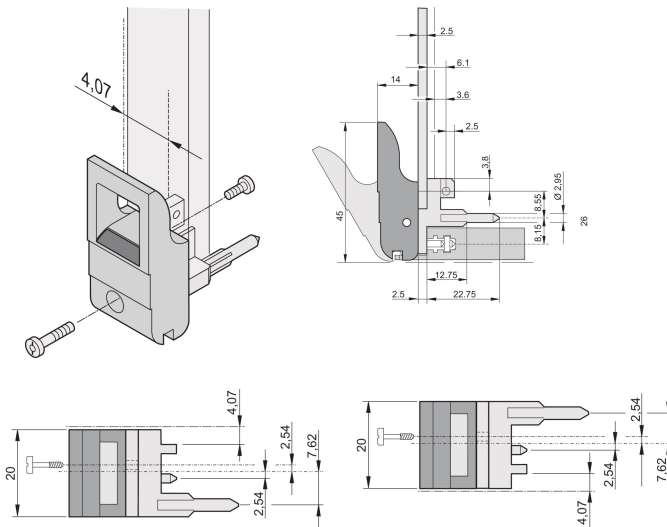

PRODUKTMERKMALE

Anzahl Verpackungen: 10

Grifftyp: IET; Vorne oben; Rear I/O unten

Entflammbarkeitsklasse: UL® 94V-0

Farbe: Grau

Entspricht: EN 45545-2

Material: Polycarbonat

Produkttyp: Griff

Typ: Ein-/Aushebegriff, Standard

Passt zu: Frontplatten


Bruttogewicht: 0.232kg

*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen.

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Codierkeile und Mikroschalter bitte separat bestellen.

DIAGRAMME

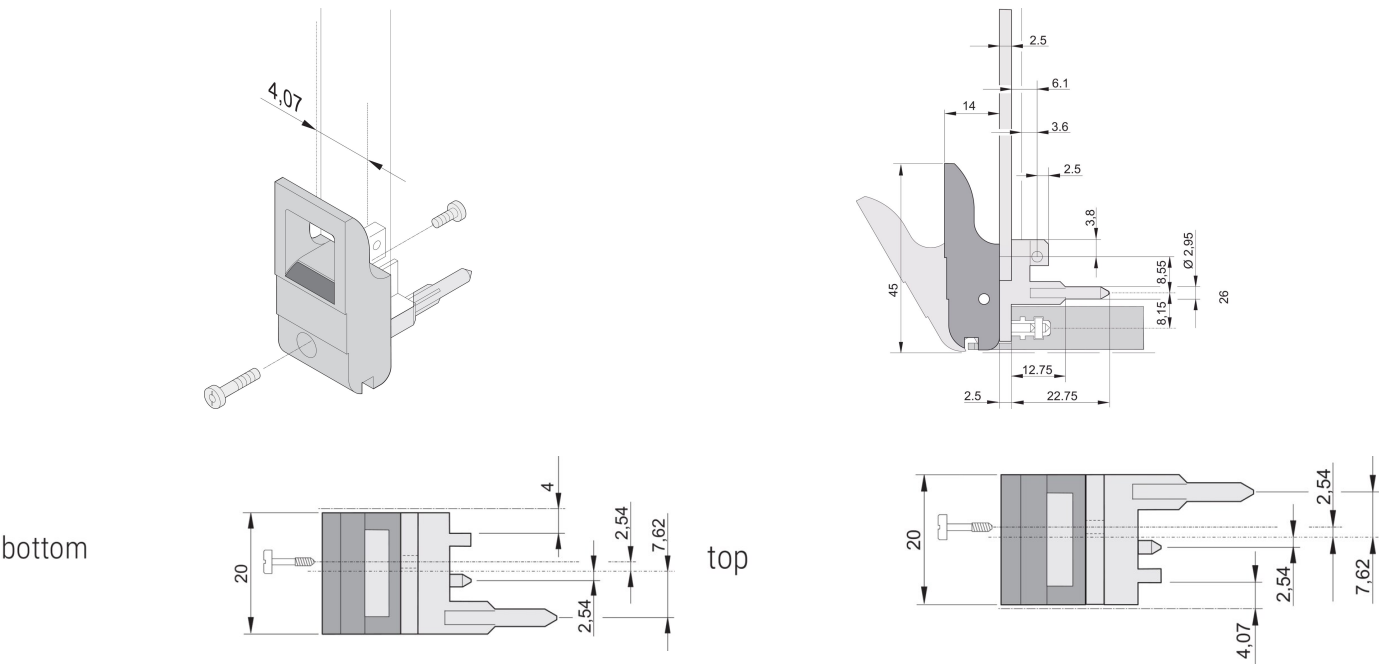

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie

North America	Europe	Asia	Middle East & India
All locations	Straubenhardt, Germany	Shanghai, China	Dubai, United Arab Emirates
+1.763.422.2661	+49.7082.794.0	+86.21.2412.6943	+971.4.378.1700
Chat with us:	Betschdorf, France	Qingdao, China	Bangalore, India
nvent.com/schroff	+33.3.88.90.64.90	+86.532.8771.6101	+91.80.6715.2001
	Warsaw, Poland	Singapore	Istanbul, Turkey
	+48.22.209.98.35	+65.6768.5800	+90.216.250.7374
	Assago, Italy	Shin-Yokohama, Japan	Chat with us:
	+39.02.932.7141	+81.45.476.0271	nvent.com/schroff
	Chat with us:	Chat with us:	
	nvent.com/schroff	nvent.com/schroff	



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE