


Frontplatte, geschirmt, seitliche Scharniere, 6 HE, 84 TE, 2,5 mm, Al, vorne eloxiert, hinten leitfähig

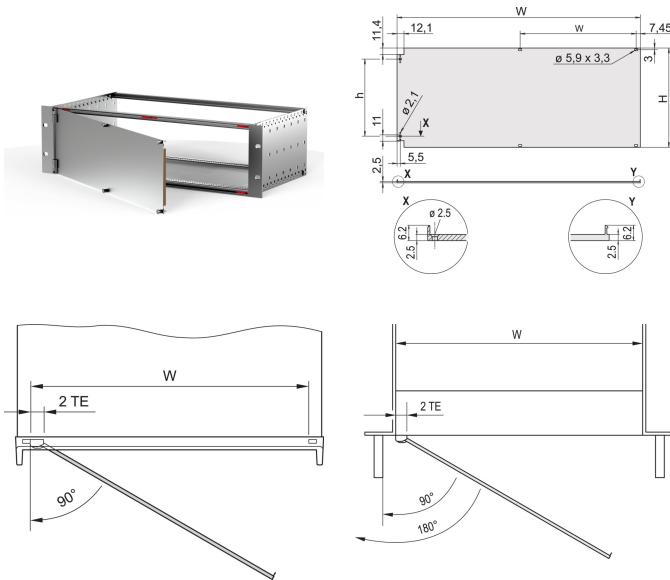

KATALOGNUMMER

20848-617

Frontplatte mit EMV-Textildichtung, für Scharnier
schwenkbar.

MERKMALE

Frontplatte mit EMV-Dichtung (Textil)

Ermöglicht die Montage an Modulschienen

Passend für Baugruppenträger (EuropacPRO) und Gehäuse (RatiopacPRO, PropacPRO, CompacPRO)

Scharniere wahlweise links oder rechts montierbar



PRODUKTMERKMALE

Höhe Gestell: 6U

Anzahl Verpackungen: 1

Zubehörtyp: Frontplatte

Befestigung: Mit Scharnier, Seite

Typ Dichtung: Textil EMV

Frontbeschichtung: Eloxier

Oberfläche Rückseite: Leitend

Behandelte Kanten: Nein

Tiefe (D): 2.5mm

EMV-Schirmung: Nein (nachrüstbar)

Oberfläche: Eloxiert; Passiviert

Höhe (H): 261.8mm

Material: Aluminium

Produkttyp: Frontplatte

Breite Gestell: 84HP



Typ: Frontplatte ohne Griff

Breite (W): 426.4mm

Nettogewicht: 0.99kg

*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen.

DIAGRAMME

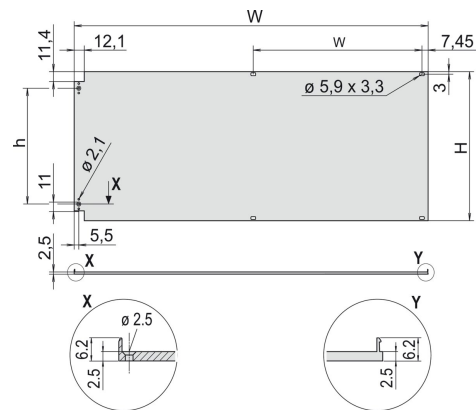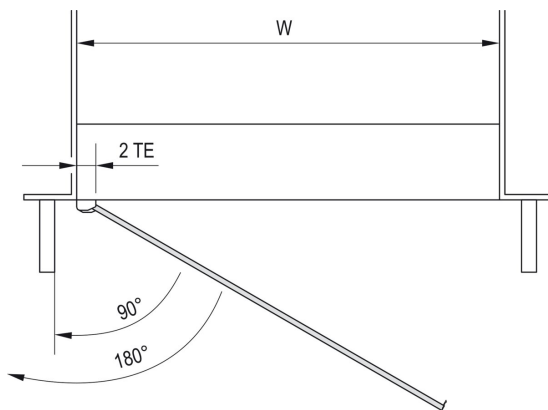

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE