

RatiopacPRO EMC-Frontplatte, slotted (geschlitzt), geschirmt, 3 HE, 42 TE, 2,5 mm, Al, vorne eloxiert, hinten leitfähig

KATALOGNUMMER


24572-604

Die EMV-Frontplatte kann in spezielle Modulschienen mit Erhöhung eingesetzt werden. Für die Befestigung werden keine Schrauben benötigt. Das Design ermöglicht dem Benutzer die Verwendung einer Frontfolie.

MERKMALE

Befestigung erfolgt ohne Schrauben

Spezielle Modulschienen decken die Kanten der Frontplatte (oben und unten) ab und verhindern das Durchbiegen der Frontplatte.

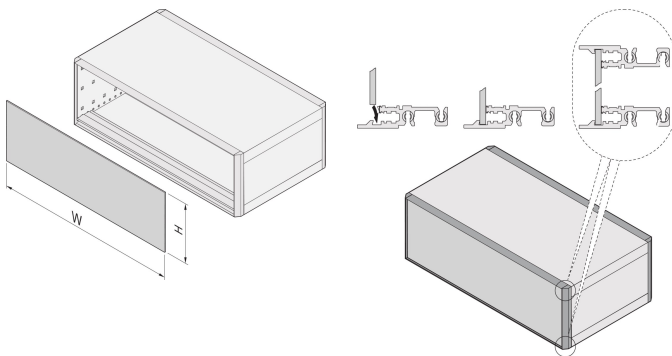

PRODUKTMERKMALE

Höhe Gestell: 3U

Breite Gestell: 42HP

Zubehörtyp: Frontplatte

Anzahl Verpackungen: 1

Frontbeschichtung: Eloxiert

Oberfläche Rückseite: Leitend

Behandelte Kanten: Nein

Tiefe: 2.5mm

Oberfläche: Eloxiert; Passiviert

Höhe: 128.4mm

Material: Aluminium

Produkttyp: Frontplatte

Breite: 213.2mm

Nettogewicht: 0.55kg

*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen.

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Um ein geschirmtes Gehäuse zu erhalten, müssen alle EMV-Dichtungen montiert sein (Frontplatte/Rückwand ? Seitenwand; Seitenwand ? Abdeckblech; Frontplatte/Rückwand ? Modulschiene; Modulschiene ? Modulschiene)

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE