

Spannungs-Keying/Codierstift für PMC Mezzanine-Karten

KATALOGNUMMER


60827-026

Spannungs-Codierstift für PMC-Mezzanine-Boards.

MERKMALE

Zur Unverwechselbarkeit beim Einbau von Mezzanine-Karten, werden Codierstifte auf die VMEbus-Boards für 3,3 V oder 5 V Betrieb aufgeschraubt. Die Mezzanine-Karten haben an entsprechender Position eine Bohrung. Der Codierstift stellt somit sicher, dass nur Mezzanine-Karten mit der gleichen Spannungsverträglichkeit gesteckt werden können. Pro Doppel-Europa-Platine sind 2 Stück notwendig.

Spannungs-Codierstift für PMC-Mezzanin-Karten

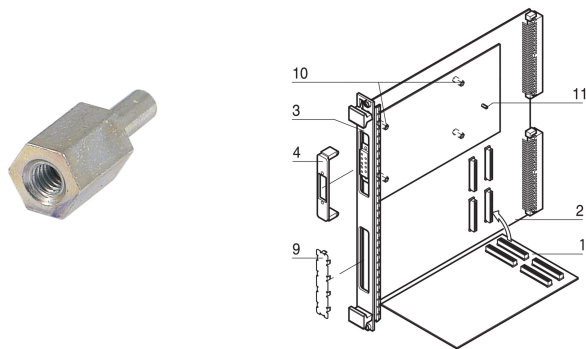

PRODUKTMERKMALE

Produkttyp: Kodier-/Umtastanzeige

Produktfamilie: EuropacPRO; RatiopacPRO; CompacPRO; PropacPRO; Inpac

Typ: Kodierkeil

Passt zu: Baugruppenträger; Gehäuse; CompactPCI-Systeme; CompactPCI Serial-Systeme; PXI

Gewindeart: Metrisch

Material: Edelstahl

Anzahl Verpackungen: 1

Tiefe: 13.5mm

Höhe: 5mm

Länge: 13.5mm

Breite: 5mm

*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Bitte beachten Sie, dass Lieferungen nur in den angegebenen LLGs (z. B. 5 Stück, 10 Stück, 50 Stück, usw.) erfolgen können. Davon abweichende Bestellmengen (z. B. 2 Stück) werden auf die nächst mögliche lieferbare Menge = Lieferlosgröße (LLG) abgeändert.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE