


EuropacPRO Heckwinkel für textile EMV-Dichtung

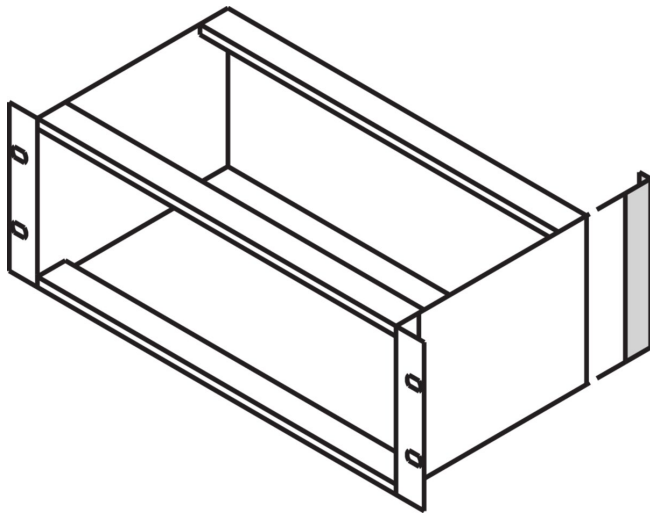

EuropacPro Eckprofil hinten für EMV-Textildichtung aus Aluminiumprofil mit geätzter Oberfläche. Die Rückhaube kann nicht gleichzeitig montiert werden.

MERKMALE

Bei rückseitiger Abschirmung erforderlich.

Kann auch vorne verwendet werden, wenn Sie einen tiefenvariablen 19-Zoll-Befestigungswinkel verwenden.

Material:	Aluminium
Produkttyp:	Abdeckung
Produktfamilie:	EuropacPRO
Typ:	Hinterer Winkel
Passt zu:	Baugruppenträger



SPEZIFIKATIONEN

Katalognummer	Höhe Gestell	Anzahl Verpackungen	Höhe	Verpackungseinheit
24564-199	3U	2	132.6mm	Paar
24564-799	9U	2	399.3mm	Paar
24564-299	4U	2	177mm	Paar
24564-499	6U	2	265.9mm	Paar

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE