


LHX+ Luft/Flüssigkeits-Wärmetauscher

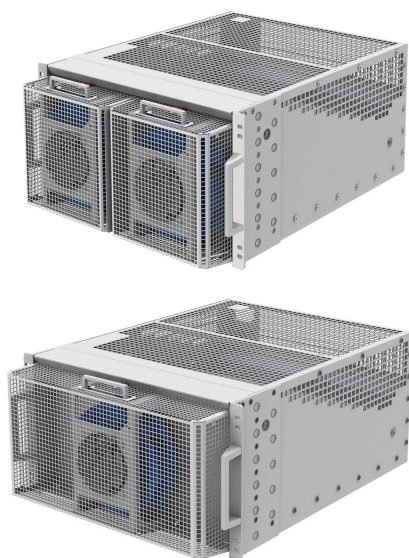

Die RackChiller In-Row Cooler (IRC) wurden entwickelt, um lokalisierte/zusätzliche energieeffiziente Kühlung für Rechenzentren bereit zu stellen. RackChiller IRC ist eine modulare und skalierbare Präzisionskühlösung, welche die herkömmliche Kühlinfrastruktur in Rechenzentren ersetzen oder ergänzen kann.

MERKMALE

in 19 Zoll breite Schränke montierbarer Luft/Flüssigkeit-Wärmetauscher mit Ventilator

Ventilatoren können sehr einfach ohne Ausbau des Wärmetauschers getauscht werden

Kühlmittelzufuhr von oben oder unten

Tiefe: 500mm
Produkttyp: Luft/Wasser-Wärmetauscher
Luftstromrichtung: Vorder- zu Oberseite

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2

Katalognummer	Anzahl Lüfter	Eingangsspannung AC	Anzahl Verpackungen	Versorgungsspannung	Redundantes Netzteil	Kühlmittelzufuhr
29714-017	1	100 – 240V	1	230V min	Nein	Unten
29714-016	2	100 – 240V	1	230V min	Nein	Unten

Table 2/2

Katalognummer	Höhe	Material	Produktfamilie	Breite	Passt zu
29714-017	266mm	Aluminium	Kühlung	426mm	Varistar, Varistar CP
29714-016	266mm	Aluminium	Kühlung	426mm	Varistar, Varistar CP

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Bitte gesondert bestellen: Überwachung via Steuergerät, Wasserregelpaket, Display und Türkontaktschalter.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE