

# Strangleitungsaussteifung zur Befestigung an Holz- oder Betonstruktur



## MERKMALE

Das Gelenkelement passt zu Gewindestangen der Größe M10 oder M12

Zur Montage an Holz oder ungerissenem Beton



## SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2



| Katalognummer | Artikelnummer | Material | Oberfläche              | Stangengröße (RS) | Höhe (H) | Länge (L) |
|---------------|---------------|----------|-------------------------|-------------------|----------|-----------|
| CSBBRS2MEG    | 402240        | Stahl    | Elektrolytisch verzinkt | 10, 12            | 28.2 mm  | 40.4mm    |

Table 2/2

| Katalognummer | Artikelnummer | Breite (W) | Schraubenlänge (L) | Bohrerdurchmesser |
|---------------|---------------|------------|--------------------|-------------------|
| CSBBRS2MEG    | 402240        | 26.9 mm    | 44.5mm             | 5mm               |

## ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Die strukturellen Befestigungen der Strangleitung dienen nur zur Aussteifung und nicht zur Aufhängung von Sprinklerrohren.

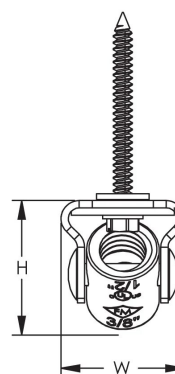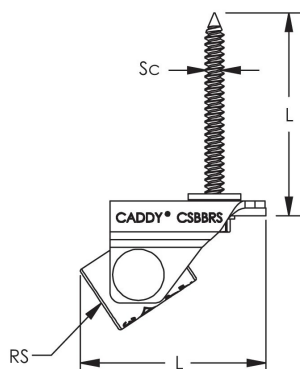

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

### Nordamerika

+1.800.753.9221  
Option 1 – Kundendienst  
Option 2 – Technischer  
Support

### Europa

Niederlande:  
+31 800-0200135  
Frankreich:  
+33 800 901 793

### Europa

Deutschland:  
800 1890272  
Sonstige Länder:  
+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**

