

Erdungsstab-Setzgerät



MERKMALE


Verwendbar für alle Arten von runden Erdungsstäben:
Kupfer-Bindung, verzinkt und Edelstahl

Einsätze sind austauschbar mit Standard-Erdungsstab-Setzkörper

Das Setzgerät verursacht keine Verformung des
Gewindestangenendes, sodass sich der Erdungsleiter
schnell und einfach anschließen lässt

SPEZIFIKATIONEN

Katalognummer	Artikelnummer	Erdungsstange Durchmesser, nominal	Erdungsstange Durchmesser, tatsächlich (Ø)	Länge (L)	Stückgewicht
EGRD34	158520	3/4" Max	17.2 mm Max	1500m m	10.4 kg
EGRD58	158500	5/8" Max	14.2 mm Max	1500m m	10.4 kg

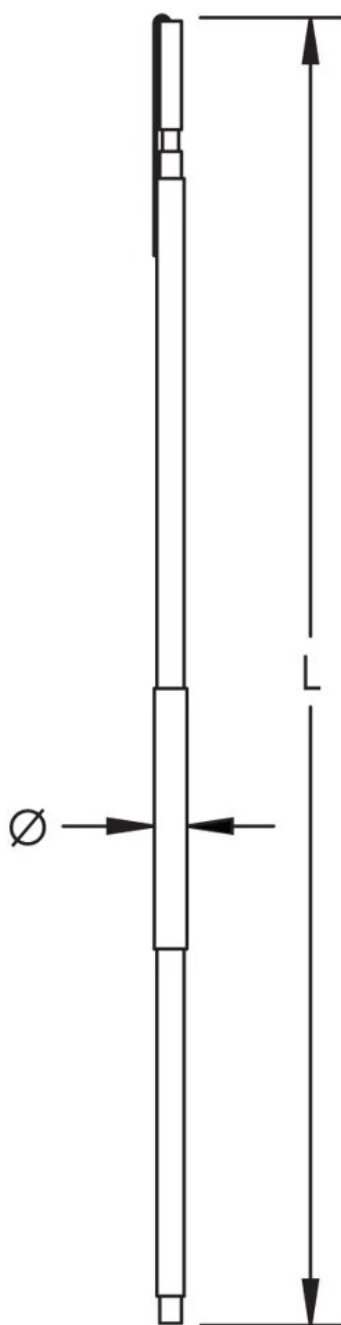

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE