

nVent ERICO Railclips, mit Hammerschlag, Leiter parallel Innenseite



MERKMALE

Ausführung „Hammer-on“

Sicheres Festhalten von Leitern, weniger Wartung und mehr Sicherheit an der Wegeseite

Schnelle und einfache Hammermontage

Passend für verschiedene Schienenprofile



Keine Demontage des Ballastmaterials erforderlich

Mehrschichtige proprietäre Beschichtung für optimalen Korrosionsschutz

Schienenart: T-Schienenabschnitte 40 kg bis 65 kg
Oberfläche: Proprietäre Mehrfach-Beschichtung
Material: Federstahl

SPEZIFIKATIONEN

Katalognummer	Artikelnummer	Länge (L)	Breite (W)	Schienenfußdicke (RFT)	Durchmesser (Ø)
EM58SN1SH	595340	34.04mm	44.45 mm	8 - 14 mm	9.5 - 11 mm
EM58C1214	595120	34.04mm	44.45 mm	8 - 14 mm	12 - 14 mm
EM58SN2SH	595290	34.04mm	44.45 mm	8 - 14 mm	13.5 - 155 mm

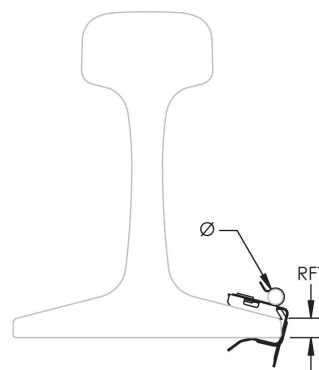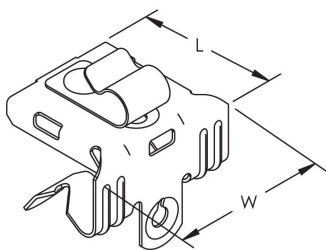

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221
Option 1 – Kundendienst
Option 2 – Technischer
Support

Europa

Niederlande:
+31 800-0200135
Frankreich:
+33 800 901 793

Europa

Deutschland:
800 1890272
Sonstige Länder:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE