


19" Montageprofile für Teilhöhen, CIPP

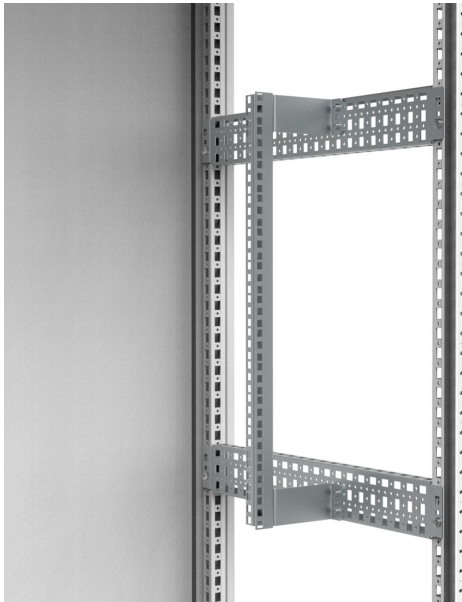

Diese in Höhe und Tiefe anpassbaren Teilprofile ermöglichen die Montage von 19"-Geräten und sorgen dafür, dass Kunden Zugriff auf die auf der Montageplatte im Schrank installierten Komponenten haben.

MERKMALE

Beschreibung: Montageprofile für Teilhöhen entsprechen auf allen Seiten den Anforderungen des 482.6 mm (19")-Zubehörs. Sie sind tiefenverstellbar und in Verbindung mit CLPK Profilen zu verwenden.

Material: 2 mm verzinktes Stahlblech.

Verpackungseinheit: 2 Stück mit Montagezubehör.

Montagemöglichkeiten: Wird in Verbindung mit CIC-Winkeln in 800 mm breiten Schränken genutzt.

Dicke: 2mm
Material: Baustahl
Oberfläche: Verzinkt

SPEZIFIKATIONEN

Katalognummer	Höhe	Breite	Tiefe	Rack-Einheiten	Gehäusematerial
CIPP10	445mm	45mm	29mm	10U	Baustahl
CIPP13	578mm	45mm	29mm	13U	Baustahl
CIPP06	267mm	45mm	29mm	6U	Baustahl
CIPP18	800mm	45mm	29mm	18U	Baustahl
CIPP09	400mm	45mm	29mm	9U	Baustahl
CIPP11	489mm	45mm	29mm	11U	Baustahl
CIPP15	667mm	45mm	29mm	15U	Baustahl

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2026 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.