


Vertikale Teiler für Standschränke, CDV

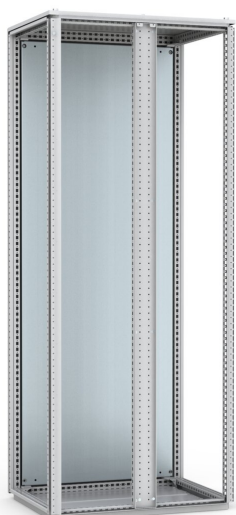

Das Profil sorgt für eine vertikale Trennung und sichert Teiltüren und -platten zur Gewährleistung der Schutzart IP44.

MERKMALE

Beschreibung: Das Profil ist identisch mit dem Schrankrahmen und bietet eine vertikale Trennung des Schanks, wenn Teiltüren oder Wände montiert werden. Kann in 200-mm-Schritten montiert werden.

Material: Frontprofil: 2 mm Stahlblech Innenprofil: 1,75 mm elektroverzinkter Stahl.

Oberfläche: Strukturierte Pulverbeschichtung, RAL 7035.

Verpackungseinheit: 1 Satz Profile mit Montagezubehör.

Kann in 200-mm-Schritten montiert werden

Ein Satz Profile mit Montagezubehör

Dicke: 2mm
Farbe: Hellgrau
Material: Baustahl
Oberfläche: Pulverbeschichtet
Farbcode: RAL 7035

SPEZIFIKATIONEN

Katalognummer	Höhe	Breite	Tiefe	Produktfamilie	Gehäusematerial
CDV1800R5	1755mm	90mm	49mm	Freistehend	Baustahl
CDV2000R5	1955mm	90mm	49mm	Freistehend	Baustahl
CDV2200R5	2155mm	90mm	49mm	Freistehend	Baustahl

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE