

nVent LENTON Interlok Transition Grout-Fill Coupler, Plain



MERKMALE

Designed to splice different diameter bars

Over-sized cavity allows for greater field tolerance

Taper-threaded end helps prevent movement of the reinforcing bars and eliminate misalignment

Requires less grout than most competitive systems

Material: Gusseisen

Oberfläche: Blank

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2

Katalognummer	Produkt	Bewehrungsstabgröße, metrisch	Größe Armierung, USA	Größe Armierung, Kanada	Durchmesser 1 (Ø1)	Durchmesser 2 (Ø2)
LK86	Einteilige Baugruppe	25 mm, 20 mm	#8, #6	25M, 20M	68 mm	51 mm
LK87	Einteilige Baugruppe	25 mm, 22 mm	#8, #7		68 mm	51 mm
LK97	Einteilige Baugruppe	28 mm, 22 mm	#9, #7		71 mm	54 mm
LK98	Einteilige Baugruppe	28 mm, 25 mm	#9, #8	30M, 25M	71 mm	54 mm
LK119	Zweiteilige Baugruppe	36 mm, 28 mm	#11, #9	35M, 30M	79 mm	62 mm

Katalognummer	Produkt	Bewehrungsstabgröße, metrisch	Größe Armierung, USA	Größe Armierung, Kanada	Durchmesser 1 (Ø1)	Durchmesser 2 (Ø2)
LK109	Einteilige Baugruppe	32 mm, 28 mm	#10, #9		76 mm	59 mm
LK1110	Einteilige Baugruppe	36 mm, 32 mm	#11, #10		80 mm	62 mm
LK1410	Einteilige Baugruppe	43 mm, 32 mm	#14, #10		94 mm	70 mm
LK1411	Einteilige Baugruppe	43 mm, 36 mm	#14, #11	45M, 35M	94 mm	70 mm
LK1814T	Einteilige Baugruppe	57 mm, 43 mm	#18, #14	55M, 45M	114 mm	83 mm


Table 2/2					
Katalognummer	Länge 1 (L1)	Länge 2 (L2)	Einführtiefe (BD)	Stückgewicht	Anzahl Verpackungen
LK86	219 mm	178 mm	28mm	2.29 kg	8
LK87	219 mm	178 mm	32mm	2.16 kg	8
LK97	248 mm	203 mm	32mm	2.44 kg	8
LK98	248 mm	203 mm	34mm	2.45 kg	8
LK119	373 mm	241 mm	38mm	4.56 kg	4
LK109	275 mm	229 mm	38mm	3.63 kg	8
LK1110	305 mm	251 mm	40mm	3.61 kg	8
LK1410	386 mm	324 mm	40mm	7.26 kg	4
LK1411	386 mm	324 mm	43mm	7.12 kg	4
LK1814T	518 mm	432 mm	56mm	19.96 kg	

Ausgelegt für: AASHTO;ABNT NBR 8548:1984;ACI 318 Typ 1 (125 % der angegebenen Streckgrenze);ACI 318 Typ 2 (angegebene Zugspannung);ACI 349;ACI 359;AS3600

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Bar dimensions and weights listed may vary by region. Coupler sizes not shown may be available by special order. Contact your nVent LENTON representative for more information.

Prior to installation, please read and understand the detailed instructions and safety notices provided in the nVent LENTON Interlok Instruction Manual.

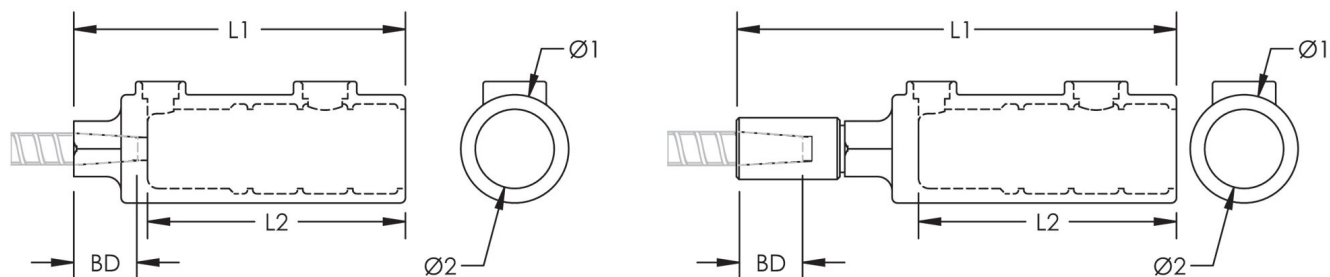

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE