

VXS-System, Tower, 5 HE, 7 Slot, steckbares Netzteil

Phase-out

KATALOGNUMMER

10836-060

VXS-Tower-System für 7 VXS-Boards 6 HE, 160 mm. Mit Rear I/O-Option Die Stromversorgung des Systems erfolgt über ein Open-Frame-Steckernetzteil.

MERKMALE



System konform mit IEC 60297-3-101, -102, -103; IEEE 1101.1, 1101.10/11; Backplane, konform zu VITA 41.0, -41,1, -41,10, -41,11

Netzgerät, 19-Zoll-kompatibel, 300 W; zweites Netzteil kann optional eingebaut werden

Backplane VXS/VME64x4 slot VME64x, 6 HE, mit P0-Stecker 3 x VXS Payload-Slots als Ring verbunden

Entwärmung mit ausziehbarer Lüftereinheit (4 Lüfter), Kühlung von vorne zur Seite; temperaturgesteuert über Lüftersteuerungs-Modul (FCM)

Anzeigemodul für DC-Betriebsspannungen, Lüfter- und Temperaturalarm

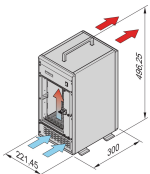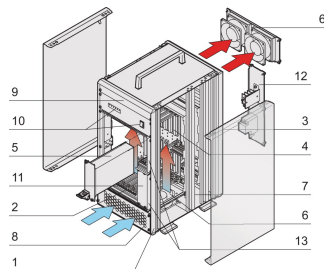

PRODUKTMERKMALE

Produkttyp: System

Tiefe: 300mm

Höhe: 496.25mm

Breite: 221.45mm

Strom: 250W

Nettogewicht: 13.5kg

*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab

Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen.

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Modifizierte Systeme auf Anfrage erhältlich

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE