


# Steckbaugruppen-Bausatz, geschirmt, mit IEL-Griff, schwarz, 3 HE, 6 TE

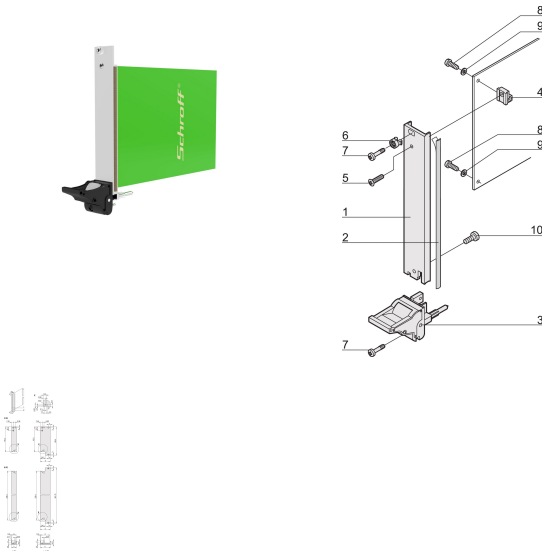

## KATALOGNUMMER

**20848-587**

Steckbaugruppe, mit IEL-Einhebe-/Aushebegriff schwarz Griff, 3 HE, Frontbaugruppe. Die U-förmige Frontplatte ermöglicht die Abschirmung mit einer Textildichtung.

## MERKMALE

Frontplatte (U-Profil) mit EMV-Dichtung (Textil)

Geeignet für Steck- und Ziehkräfte bis 700 N (pro Paar)

Für den Einbau von Mikroschaltern geeignet

Codierbar nach IEC 60297-3-103/ IEEE 1101.10



## PRODUKTMERKMALE

Breite Gestell: 6HP

Anzahl Verpackungen: 1

Grifftyp: IEL

Befestigung: Anschraubbare Front

Typ Dichtung: Textil EMV

Frontbeschichtung: Eloxiert

Oberfläche Rückseite: Geätzt

Behandelte Kanten: Nein

Entspricht: IEC 60297-3-102; IEEE 1101.10; IEC 60297-3-103; IEEE 1101.1/11

EMV-Schirmung: Ja

Oberfläche: Eloxiert; Passiviert

Höhe (H): 128.4mm

Material: Aluminium

Produkttyp: Frontplatte

Höhe Gestell: 3U


Typ: Frontplatte mit Griff (Steckbaugruppe)

Breite (W): 30.1mm

\*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen.

## DIAGRAMME

3U

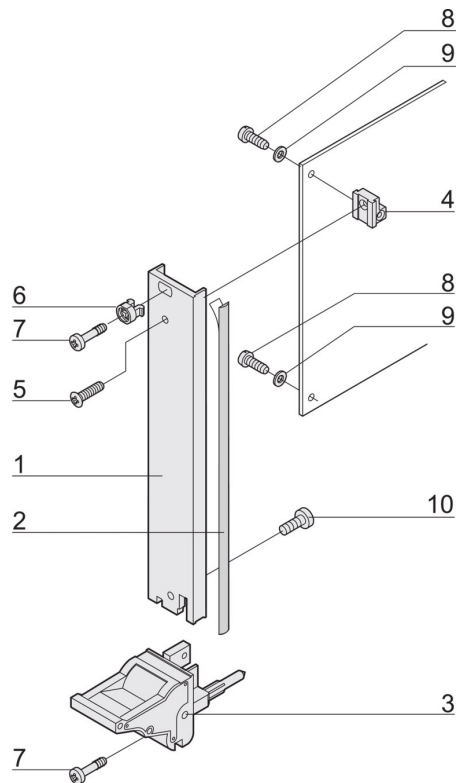

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

#### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**