


Führungsschiene Typ Standard, mit Fixierung für DIN Steckverbinder, PBT, 220 mm, Nutbreite 2 mm, rot, 1 Paar

KATALOGNUMMER

64560-075

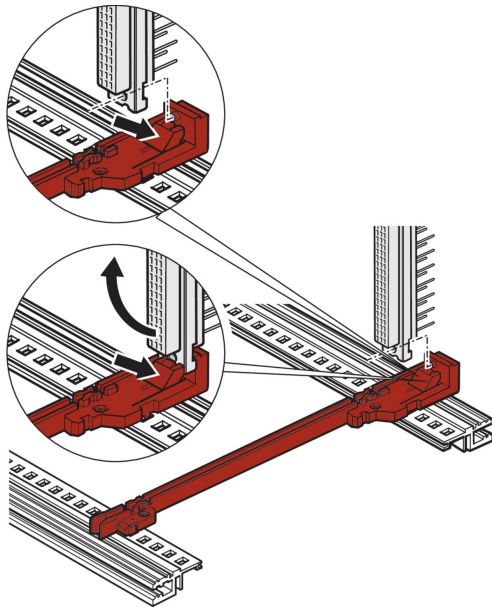

Die Standard-Führungsschiene mit Steckverbinderbefestigung ermöglicht es dem Benutzer, die DIN-Steckverbinder (EN 60603-2 (DIN 41612)) direkt auf die Führungsschienen zu klemmen. Gilt nur für Europakarten mit den Abmessungen 100 x 160 mm und 100 x 220 mm. Geeignet für RatiopacPRO/-AIR, PropacPRO, CompacPRO und EuropacPRO.

MERKMALE

Einfache und preiswerte Montage von Steckverbindern durch Rastverbindungen als Alternative für Z-Schienen oder Modulschienen mit integrierter Z-Schiene

Für Europakartenformat 100 × 160 mm oder 100 × 220 mm; nicht geeignet für Doppeleuropakartenformat

Kunststoffführungsschiene, einteilig, rot, für 2 mm Nutbreite

Einclipsbar in Modulschienen aus Al-Profil

einclippbar in 1,5 mm starke Blechaufnahmen

Lagertemperatur: von -40 °C bis 130 °C



PRODUKTMERKMALE

Anzahl Verpackungen: 2

Leiterplattentiefe: 220mm

Nutbreite: 2

Farbe: Rot

Entspricht: EN 60603-2 (DIN 41612)

Material: Polybutylenterephthalat

Produktfamilie: EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO AIR; CompacPRO; PropacPRO; MultipacPRO; Inpac

Produkttyp: Führungsschiene

Typ: Standard mit DIN-Steckverbinder

Passt zu: Baugruppenträger; Gehäuse; Einschub

Verpackungseinheit: Paar

Nettogewicht: 0.026kg

*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen.

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Die Lieferung erfolgt in Lieferlosgrößen. Die Preise gelten pro einzelnen Artikel.

Bitte beachten Sie, dass Lieferungen nur in den jeweils angegebenen LLG (Lieferlosgrößen), LLG z. B. 5 Stück, 10 Stück, 50 Stück usw.) möglich sind. Davon abweichende Bestellmengen (z. B. 2 Stück) werden auf die nächst mögliche lieferbare Menge = Lieferlosgröße (LLG) abgeändert.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE