


EMV-Dichtung (Stahl, rostfrei), zwei Stück pro Frontplatte

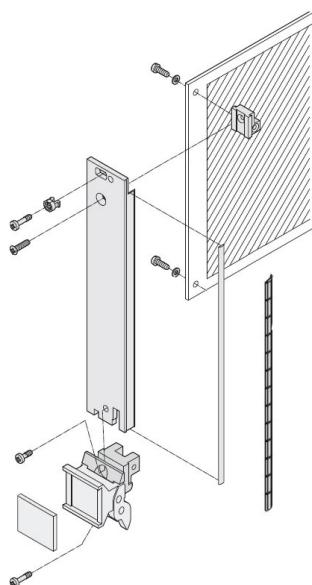

Die EMV-Dichtungen aus Edelstahl werden in die seitlichen Schlitz der abschirmbaren Frontplatten eingeschoben (2 Stück pro Frontplatte).

MERKMALE

Die EMV-Dichtungen (Stahl, rostfrei) werden in die seitlichen Schlitz der abschirmbaren Frontplatten eingeschoben (2 Stück pro Frontplatte)

EMV-Kontaktstreifen, Stahl, rostfrei

Temperaturbereich von -200 °C bis +160 °C

Passt zu:	Baugruppenträger; Gehäuse; Frontplatten
Produktfamilie:	EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO AIR; PropacPRO; Rahmentyp-Steckbaugruppe
Produkttyp:	Abschirmungs-Kit
Material:	Edelstahl



SPEZIFIKATIONEN


Katalognummer	Höhe Gestell	Anzahl Verpackungen	Tiefe (D)	Höhe (H)	Breite (W)
21101-775	2U	10	2.22mm	52mm	4.97mm
21101-776	2U	100			
21101-713	4U	10	2.22mm	142mm	4.97mm
21101-707	6U	10	2.22mm		4.97mm
21101-709	9U	10	2.22mm		4.97mm
21101-706	3U	100	2.22mm	97mm	4.97mm
21101-705	3U	10	2.22mm	97mm	4.97mm
21101-714	4U	100			
21101-777	5U	10			
21101-778	5U	100			

Katalognummer	Höhe Gestell	Anzahl Verpackungen	Tiefe (D)	Höhe (H)	Breite (W)
21101-708	6U	100			
21101-710	9U	100			

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Montagewerkzeug bitte separat bestellen.

DIAGRAMME

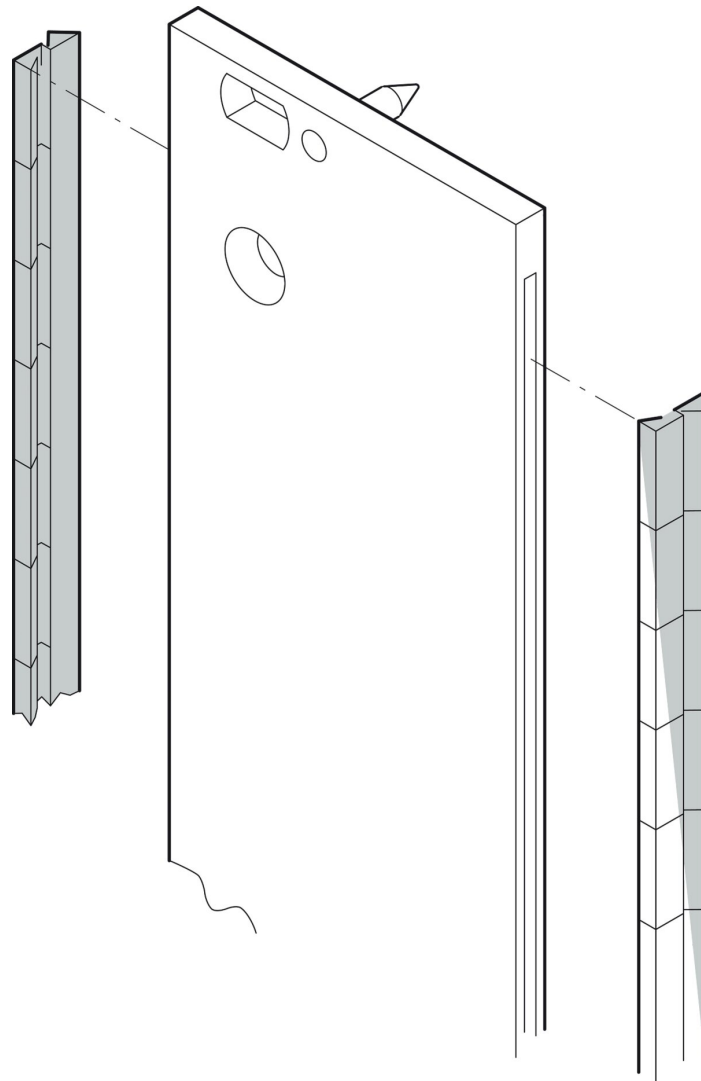

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE