

Frontplatte mit IEL-Griff, Rear I/O, geschirmt (Textildichtung), Schwarz



Steckbaugruppe, mit IEL-Einhebe-/Aushebegriff schwarz Griff, 3 HE, Rear I/O-Montage. Die U-förmige Frontplatte ermöglicht die Abschirmung mit einer Textildichtung.

MERKMALE

Frontplatte (U-Profil) mit EMV-Dichtung (Textil)

Geeignet für Steck- und Ziehkräfte bis 700 N (pro Paar)

Für den Einbau von Mikroschaltern geeignet

Codierbar nach IEC 60297-3-103/ IEEE 1101.10

Höhe Gestell:	3U
Material:	Aluminium
Oberfläche:	Eloxiert; Passiviert
Produkttyp:	Frontplatte
Typ:	Frontplatte mit Griff (Steckbaugruppe)
EMV-Schirmung:	Ja



SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2

Katalognummer	Breite Gestell	Anzahl Verpackungen	Grifftyp	Befestigung	Typ Dichtung	Frontbeschichtung
20848-751	4HP	1	IEL	Anschraubbare Rückseite IO	Textil EMV	Eloxiert
20848-752	8HP	1	IEL	Anschraubbare Rückseite IO	Textil EMV	Eloxiert


Table 2/2

Katalognummer	Oberfläche Rückseite	Behandelte Kanten	Entspricht	Höhe (H)	Breite (W)
20848-751	Geätzt	Nein	IEC 60297-3-102, IEEE 1101.10, IEC 60297-3-103, IEEE 1101.1/11	128.4mm	20mm

Katalognummer	Oberfläche Rückseite	Behandelte Kanten	Entspricht	Höhe(H)	Breite (W)
20848-752	Geätzt	Nein	IEC 60297-3-102, IEEE 1101.10, IEC 60297-3-103, IEEE 1101.1/11	128.4m m	40.3mm

DIAGRAMME

3U

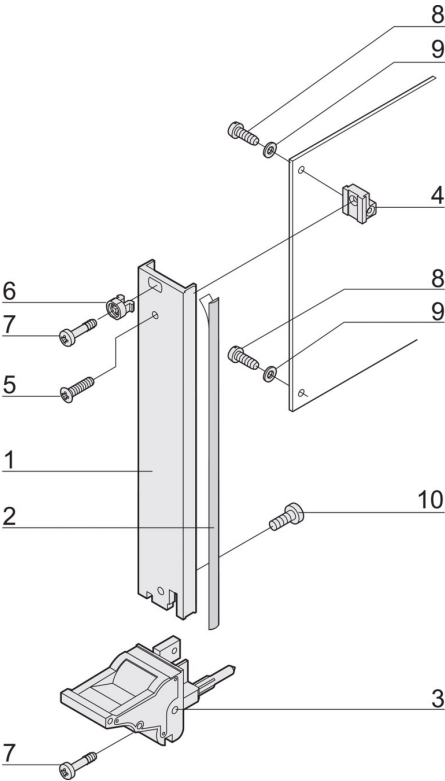

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie

North America	Europe	Asia	Middle East & India
All locations	Straubenhardt, Germany	Shanghai, China	Dubai, United Arab Emirates
+1.763.422.2661	+49.7082.794.0	+86.21.2412.6943	+971.4.378.1700
Chat with us:	Betschdorf, France	Qingdao, China	Bangalore, India
nvent.com/schroff	+33.3.88.90.64.90	+86.532.8771.6101	+91.80.6715.2001
	Warsaw, Poland	Singapore	Istanbul, Turkey
	+48.22.209.98.35	+65.6768.5800	+90.216.250.7374
	Assago, Italy	Shin-Yokohama, Japan	Chat with us:
	+39.02.932.7141	+81.45.476.0271	nvent.com/schroff
	Chat with us:	Chat with us:	
	nvent.com/schroff	nvent.com/schroff	



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE