

# nVent CADDY Pyramid Standfuß für H-Rahmen



## MERKMALE

Schaum- oder Gummiboden bietet eine geringe Abriebfläche für besseren Schutz der Dachbahn

Kompatibel mit Dachflächen, einschließlich Einzellagen, bituminösen Materialien, Metall und Spritzschaum

Bietet überlegene Lastverteilung, selbst bei unebenen Dachoberflächen

Gummiauflage, ideal für Solarpaneel-Installationen

Die Befestigungsteile sind an den Standfüßen vorinstalliert

Feuerverzinkt und UV-stabilisiert für eine lange Lebensdauer

Akzeptiert Standard-Strut-Montageschienen

## SPEZIFIKATIONEN

Table 1/3



| Katalognummer | Artikelnummer | Material                         | Oberfläche    | Temperatur     | Sicherheitsfaktor statische Last | Dachanschluss |
|---------------|---------------|----------------------------------|---------------|----------------|----------------------------------|---------------|
| PHB           | 360422        | Stahl, Polypropylen, Polyethylen | Feuerverzinkt | -34 to 54.4 °C | 3:1                              | Schaum        |

Table 2/3

| Katalognummer | Artikelnummer | Typ Strutmontageschiene | Höhe (H) | Länge (L) | Breite (W) | Oberfläche |
|---------------|---------------|-------------------------|----------|-----------|------------|------------|
| PHB           | 360422        | A (41 x 41 mm)          | 117 mm   | 314mm     | 314 mm     | 0.09m²     |

Table 3/3

| Katalognummer | Artikelnummer | Stückgewicht | Statische Last |
|---------------|---------------|--------------|----------------|
| PHB           | 360422        | 1.8 kg       | 3335N          |

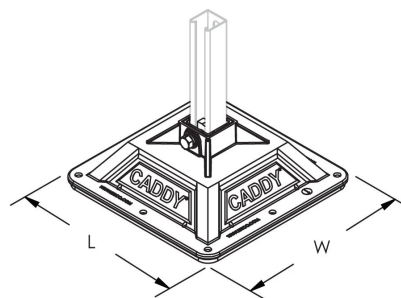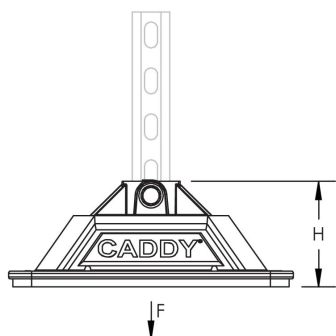

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

### Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

### Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

### Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**

