


Speedway Kabelleiter Kreuzung

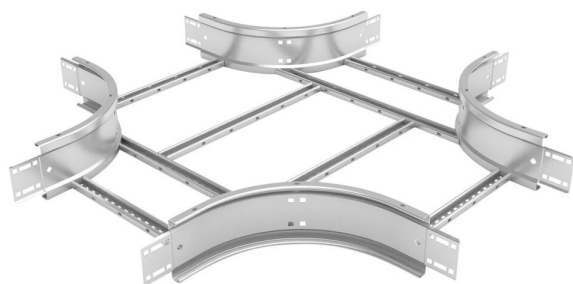

MERKMALE

4-Wege Kreuzung für Kabelrinne

Optimale Unterstützung für leistungsstarke Niederspannungs- und Datenkabel

Innovatives, integriertes SPEEDLOK Verbindungssystem

Sicherheitsecken schützen die Kabel während der Installation

Durch Gelochte Seitenwände wird das Bohren durch die Seitenwände bei Längen Anpassung der Leiter vermieden

IEC 61537-konforme Nennlast und Erdung


Reaktionsschnelle Design- und Layoutleistungen, einschließlich seismischer Dienste

Oberfläche: Feuerverzinkt
Material: Stahl



SPEZIFIKATIONEN

Katalognummer	Artikelnummer	Breite (W)	A	B	C	D	E
CL110X600ECHD	840830	600 mm	1350 mm	530 mm	1407 mm	80 mm	110 mm
CL110X450ECHD	840820	450 mm	1200 mm	530 mm	1195 mm	80 mm	110 mm
CL110X150ECHD	840800	150 mm	900 mm	530 mm	771 mm	80 mm	110 mm
CL110X750ECHD	840840	750 mm	1500 mm	530 mm	1619 mm	80 mm	110 mm
CL110X900ECHD	840850	900 mm	1650 mm	530 mm	1831 mm	80 mm	110 mm
CL110X300ECHD	840810	300 mm	1050 mm	530 mm	983 mm	80 mm	110 mm

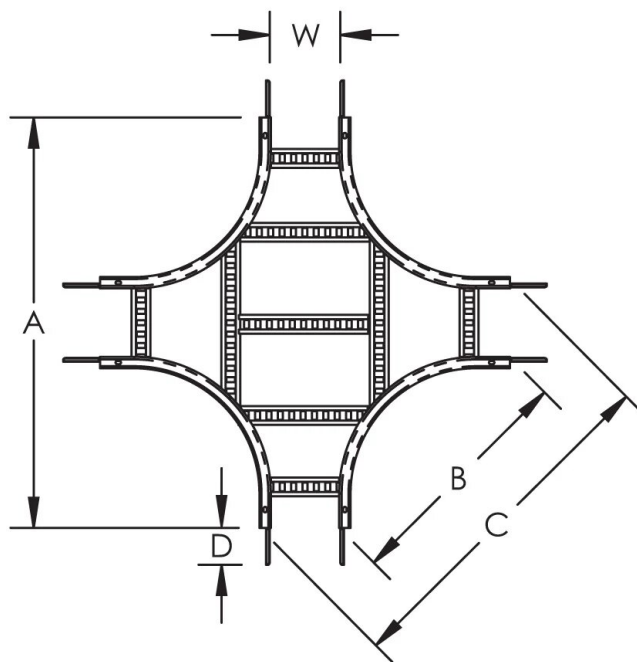

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221
Option 1 – Kundendienst
Option 2 – Technischer
Support

Europa

Niederlande:
+31 800-0200135
Frankreich:
+33 800 901 793

Europa

Deutschland:
800 1890272
Sonstige Länder:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

