

# Uniklip Kabelrinne Bogen, horizontal



## MERKMALE

Bogen für eine 90° Grad Richtungsänderung, horizontal

Optimale Unterstützung für leistungsstarke Niederspannungs- und Datenkabel

Das Innovative UNIKLIP Installationssystem beschleunigt die Installationszeit bis zu 3 Mal

IEC 61537-konforme Nennlast und Erdung

Kein Zuschneiden auf der Baustelle erforderlich; einfach einbauen und die Verlegung der Trasse geht weiter

Sicherheitsbedenken gegenüber Vor-Ort Zuschnitten werden beseitigt

Werkzeuglose, integrierte Kupplungen mit Uniklip

 

**Oberfläche:** Vorverzinkung

**Material:** Stahl



## SPEZIFIKATIONEN

| Katalognummer | Artikelnummer | Breite (W) | Tiefe (D) | Länge (L) | Winkel (a) | A      | B     |
|---------------|---------------|------------|-----------|-----------|------------|--------|-------|
| PCT50X300FB90 | 850150        | 300 mm     | 49mm      | 905mm     | 90 °       | 415 mm | 91 mm |
| PCT50X075FB90 | 850110        | 75 mm      | 49mm      | 587mm     | 90 °       | 192 mm | 91 mm |
| PCT50X600FB90 | 850180        | 600 mm     | 49mm      | 1329mm    | 90 °       | 715 mm | 91 mm |
| PCT50X100FB90 | 850120        | 100 mm     | 49mm      | 622mm     | 90 °       | 216 mm | 91 mm |
| PCT50X500FB90 | 850170        | 500 mm     | 49mm      | 972mm     | 90 °       | 590 mm | 91 mm |
| PCT50X150FB90 | 850130        | 150 mm     | 49mm      | 693mm     | 90 °       | 265 mm | 91 mm |
| PCT50X450FB90 | 850160        | 450 mm     | 49mm      | 1117mm    | 90 °       | 565 mm | 91 mm |
| PCT50X225FB90 | 850140        | 225 mm     | 49mm      | 799mm     | 90 °       | 340 mm | 91 mm |
| PCT50X050FB90 | 850100        | 50 mm      | 49mm      | 550mm     | 90 °       | 167 mm | 91 mm |

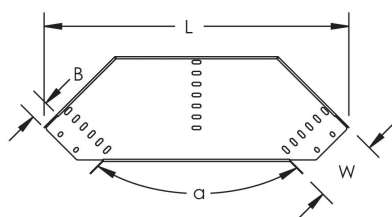

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

### Nordamerika

+1.800.753.9221  
Option 1 – Kundendienst  
Option 2 – Technischer  
Support

### Europa

Niederlande:  
+31 800-0200135  
Frankreich:  
+33 800 901 793

### Europa

Deutschland:  
800 1890272  
Sonstige Länder:  
+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**

