

# nVent ERICO System 3000 Fangmast



## MERKMALE

Dynamische Reaktion auf den Ansatz eines abwärtsgerichteten Blitzkanals

Für Installationen mit geringerer Höhe

Nicht-radioaktive Technologie

Keine externe Stromquelle erforderlich


## SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2

| Katalognummer | Artikelnummer | Material                  | Temperatur    | Installationshöhe (H) | Durchmesser 1 (Ø1) | Durchmesser 2 (Ø2) |
|---------------|---------------|---------------------------|---------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
| INTMKIVSS     | 702089        | Edelstahl 316 (EN 1.4401) | -40 to 100 °C | 20 m Max              | 101.6 mm           | 26.15 mm           |

Table 2/2

| Katalognummer | Artikelnummer | Höhe (H) | Gewindegröße (TS) | Stückgewicht |
|---------------|---------------|----------|-------------------|--------------|
| INTMKIVSS     | 702089        | 348 mm   | 1/2 Zoll BSPP     | 2.06 kg      |

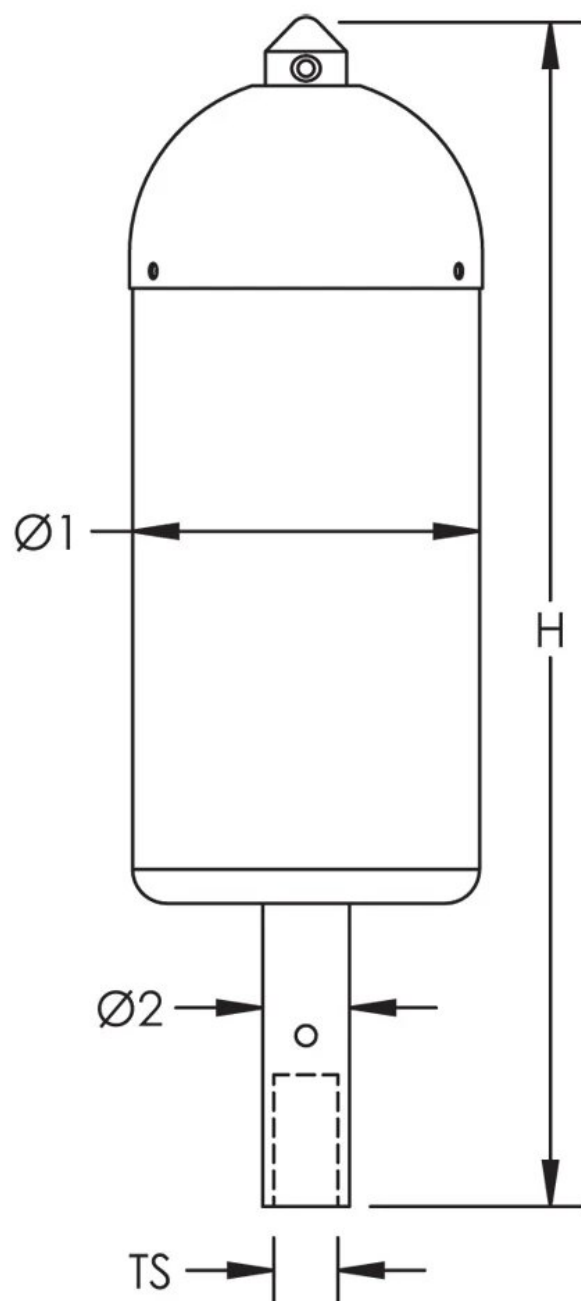

### WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

#### Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

#### Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

#### Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

#### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**