


# Einteilige Konsole aus Stahlblech, MPG

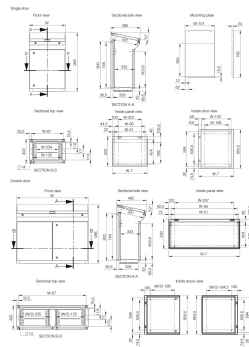

Die kompakte Stahlblechkonsole MPG mit Schutzart IP55/56 ist gebrauchsfertig erhältlich. Sie verfügt über eine klappbare Abdeckung, und das ergonomische Design ermöglicht eine einfache Installation und den Zugang zu HMI-Geräten. Zudem wird der verfügbare Montageplatz erweitert. Wenn die Konsole chemischen Wirkstoffen o. Ä. ausgesetzt ist, können alternativ Pultplatten aus Edelstahl verwendet werden.

## INDUSTRIE-STANDARDS

cULus\_UL Listed

CE, UK CA, UL

## MERKMALE

**Material:** Gehäuse und Tür: 1,5 mm Stahlblech Rückwand: 1,5 mm Stahlblech Bodenplatten: feuerverzinkter Stahl, 1,2 mm. Montageplatte: feuerverzinkter Stahl, 2,5 mm.

**Gehäuse:** Gekantet und nahtgeschweißt. Die Konsolenkonstruktion beinhaltet eine Basis, die einen Abstand zwischen dem Boden und dem unteren Teil der Tür(en) bietet und als integrierter Sockel fungiert.

**Türen und Wände:** Einfach gefaltet, mit Scharnieren aufmontiert, sodass nach links und rechts zur Basistür geöffnet werden kann. 12°-Winkel von der Horizontalen. Verdeckte Scharniere an der Oberkante ermöglichen einen Öffnungswinkel von 90°. Die Pultoberplatte wird durch eine selbsttätige mechanische Plattenhalterung offen gehalten. Doppeltür bei Basiseinheiten mit Breite 1200 mm und 1600 mm.

**Montageplatte:** Standard-Befestigungsplatte in Basiseinheit.

**Verriegelung:** 3-mm-Doppelbart-Schloss für die obere Platte. Zwei 3-mm-Doppelbart-Schlösser für die Basis.

**Kabeldurchführung:** Öffnung unten für Kabelzuführung. Bodenflanschplatten für Kabeleinführung standardmäßig im Lieferumfang enthalten.

**Erdung:** M8-Gewindestifte an Gehäuse, Tür, Deckblech und Rückwand.

**Oberfläche:** Strukturierte Pulverbeschichtung, RAL 7035.

**Schutzart:** Einzeltür: IP66 | TYP 4, 12, 13 | IK 10. Doppeltür: IP55 | TYP 12, 13 | IK 10.

**Lieferumfang:** Montageplatte und erdungsgeeignete Muttern und Unterlegscheiben. Die Konsole wird auf einer Holzpalette geliefert.

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| <b>Gehäusestärke:</b> | 1.5mm             |
| <b>Türstärke:</b>     | 1.5mm             |
| <b>Farbe:</b>         | Hellgrau          |
| <b>Material:</b>      | Baustahl          |
| <b>Oberfläche:</b>    | Pulverbeschichtet |
| <b>Farbcode:</b>      | RAL 7035          |

## SPEZIFIKATIONEN

| Katalognummer | Höhe  | Breite | Tiefe | Plattengröße | Max. Montagetiefe | Gewicht |
|---------------|-------|--------|-------|--------------|-------------------|---------|
| MPG10R5       | 985mm | 1000mm | 400mm | 790 x 899mm  | 333mm             | 78kg    |
| MPG08R5       | 985mm | 800mm  | 400mm | 790 x 699mm  | 333mm             | 64.5kg  |
| MPG12R5       | 985mm | 1200mm | 400mm | 790 x 1099mm | 333mm             | 89kg    |
| MPG16R5       | 985mm | 1600mm | 400mm | 790 x 1499mm | 333mm             | 115kg   |
| MPG06R5       | 985mm | 600mm  | 400mm | 790 x 499mm  | 333mm             | 54kg    |

## ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Hinweis: Nur Konsolen mit einer Breite von 1200 mm und 1600 mm verfügen über eine Doppeltür.

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**