

Steckdose mit integrierter Sicherung, LPS


Einfach auf einer DIN-Schiene zu montierende Steckdose für den Anschluss von externen Geräten.

INDUSTRIE-STANDARDS

cULus_UL listed

CE

GOST

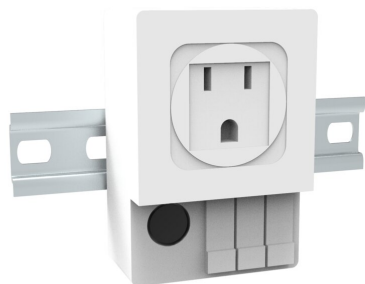

MERKMALE

Beschreibung: Steckdose für DIN-Schienen-Montage. Druckklammer für leichten Einbau und schnelle Anschlüsse.

Abmessung: 92 × 62 × 48 mm.

Anschluss: 3 Druckklemmen für Litzen und Starrdraht 0.5 - 2.5 mm². Integrierte Sicherung 6.3 A, 5 × 20 mm.

Oberfläche: Hellgrau.

Material: Kunststoff UL94V0.

Verpackungseinheit: 1 Stück.

Farbe: Hellgrau
Material: Kunststoff
Farbcode: RAL 7035
Oberfläche: Glatt

SPEZIFIKATIONEN

Katalognummer	Höhe	Breite	Tiefe	Typ Buchse	Gewicht
LPS10FR	92mm	62mm	48mm	Typ F	120kg
LPS10	92mm	62mm	48mm	SCHUKO	120kg
LPS10USA	92mm	62mm	48mm	Typ A	120kg
LPS10UK	92mm	62mm	48mm	Typ G	120kg

Katalognummer	Höhe	Breite	Tiefe	Typ Buchse	Gewicht
LPS10CH	92mm	62mm	48mm	Switzerland	120kg

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE