


Schwenkrahmeneinbausatz, ESFB

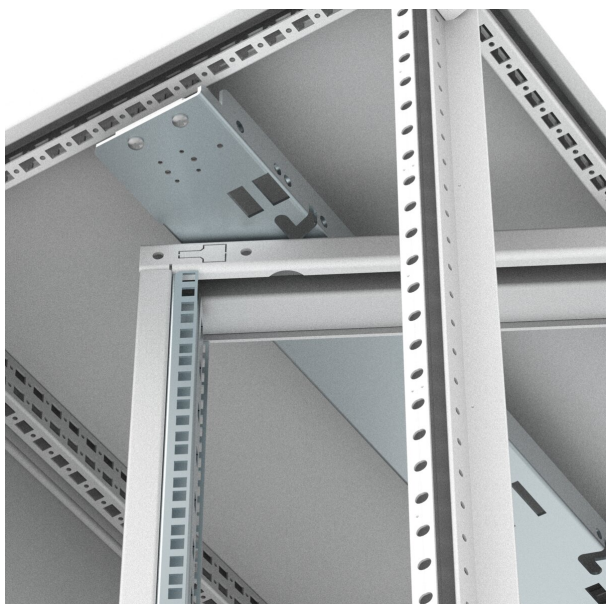

Die Stützstangen ermöglichen eine Schwenkrahmenmontage in Teil- oder Vollhöhe und auch die Montage zusätzlicher Zubehörteile.

MERKMALE

Beschreibung: Für die Montage von Schwenkrahmen in voller Höhe in anreihbaren und kompakten Standschränken. Wenn eine Montage in Teilhöhe erforderlich ist

Material: 3 mm verzinktes Stahlblech.

Montagemöglichkeiten: Unterstützungsschienen (ESFB) 600 mm breit, können auch in einen 1200 mm breiten Schrank durch Einsatz von VBD eingebaut werden. Unterstützungsschienen (ESFB) 800 mm breit, können auch direkt in einen 1600 mm breiten Schrank montiert werden.

Verpackungseinheit: Ein kompletter Satz für Schwenkrahmen.

Dicke: 3mm
Material: Baustahl
Oberfläche: Verzinkt

SPEZIFIKATIONEN

Katalognummer	Höhe	Breite	Tiefe	Gehäusematerial
ESFB12	1200mm	1200mm	103mm	Baustahl
ESFB10	1000mm	1000mm	103mm	Baustahl
ESFB06	600mm	600mm	103mm	Baustahl
ESFB08	800mm	800mm	103mm	Baustahl

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Um 2x ESFC Schwenkrahmen zu montieren, wird der zusätzliche Montagesatz ESFB12XKIT benötigt.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu

den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2026 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.