

# CFFP Tapered Plastic Screw-In Plug for A12, A22 and A32K Couplers



## MERKMALE

Designed for use with the A12, A22 and A32K coupler families

Designed to keep dirt, water and concrete slurry out of the coupler during the concrete pour

Durable mounting plates allow for easy attachment to forms

Color coded for the appropriate coupler size

**Material:** Polyethylen

## SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2

| Katalognummer | Artikelnummer | Bewehrungsstabgröße, metrisch | Größe Armierung, USA | Größe Armierung, Kanada | Durchmesser (Ø) | Höhe (H) |
|---------------|---------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------|----------|
| EL28CFFP      | 156070        | 28 mm                         | #9                   | 30M                     | 59 mm           | 23 mm    |
| EL12CFFP      | 156010        | 12 mm                         | #4                   | 10M                     | 59 mm           | 23 mm    |
| EL25CFFP      | 156060        | 25 mm                         | #8                   | 25M                     | 59 mm           | 23 mm    |
| EL20CFFP      | 156050        | 20 mm                         | #6                   | 20M                     | 59 mm           | 23 mm    |
| EL14CFFP      | 156020        | 14 mm                         |                      |                         | 59 mm           | 23 mm    |
| EL16CFFP      | 156030        | 16 mm                         | #5                   | 15M                     | 59 mm           | 23 mm    |

Table 2/2


| Katalognummer | Artikelnummer | Farbe   | Anzahl Verpackungen |
|---------------|---------------|---------|---------------------|
| EL28CFFP      | 156070        | Schwarz | 100                 |
| EL12CFFP      | 156010        | Rot     | 100                 |

| Katalognummer | Artikelnummer | Farbe   | Anzahl Verpackungen |
|---------------|---------------|---------|---------------------|
| EL25CFFP      | 156060        | Rot     | 100                 |
| EL20CFFP      | 156050        | Gelb    | 100                 |
| EL14CFFP      | 156020        | Grün    | 100                 |
| EL16CFFP      | 156030        | Schwarz | 100                 |

### ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

EL12CFFP and EL16CFFP can also be used on the A2 coupler families.

### DIAGRAMME

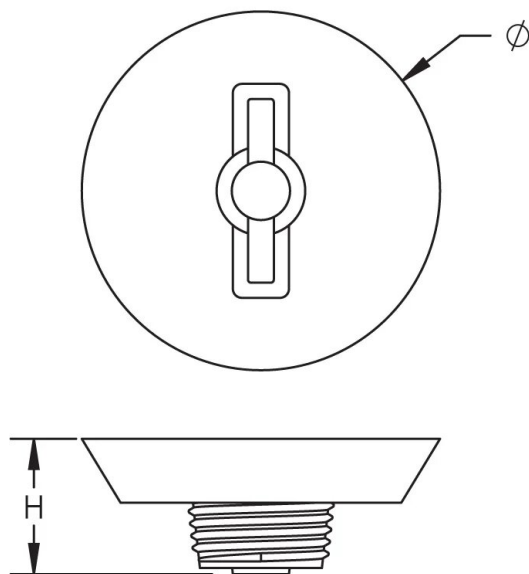

### WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

#### Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

#### Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

#### Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

#### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**