

CPP Tapered Plastic Screw-In Plug for A12, A22 and A32K



MERKMALE

Designed for use with the A12, A22 and A32K coupler families

Designed to keep dirt, water and concrete slurry out of the coupler during the concrete pour

Color coded for the appropriate coupler size

Material: Polyethylen hoher Dichte (PE-HD)

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2


Katalognummer	Artikelnummer	Bewehrungsstabgröße, metrisch	Größe Armierung, USA	Größe Armierung, Kanada	Durchmesser (Ø)	Höhe (H)
EL16CPPB100	153090	16 mm	#5	15M	22 mm	13 mm
EL14CPPB100	153080	14 mm			22 mm	13 mm
EL10CPPB100	153060	10 mm	#3		17 mm	13 mm
EL18CPPB100	153100	18 mm			27 mm	13 mm
EL12CPPB100	153070	12 mm	#4	10M	17 mm	13 mm
EL20CPPB100	153110	20 mm	#6	20M	27 mm	13 mm
EL25CPPB100	153130	25 mm	#8	25M	33 mm	16 mm
EL36CPPB50	153180	36 mm	#11	35M	46 mm	16 mm
EL32CPPB100	153160	32 mm	#10		42 mm	16 mm
EL30CPPB100	153150	30 mm			37 mm	16 mm
EL40CPPB50	153200	40 mm			52 mm	16 mm

Katalognummer	Artikelnummer	Bewehrungsstabgröße, metrisch	Größe Armierung, USA	Größe Armierung, Kanada	Durchmesser (Ø)	Höhe (H)
EL28CPPB100	153140	28 mm	#9	30M	37 mm	16 mm
EL22CPPB100	153120	22 mm	#7		33 mm	16 mm
EL50CPPB40	153220	50 mm			64 mm	16 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Farbe	Anzahl Verpackungen
EL16CPPB100	153090	Schwarz	100
EL14CPPB100	153080	Grün	100
EL10CPPB100	153060	Gelb	100
EL18CPPB100	153100	Weiß	100
EL12CPPB100	153070	Rot	100
EL20CPPB100	153110	Gelb	100
EL25CPPB100	153130	Rot	100
EL36CPPB50	153180	Blau	50
EL32CPPB100	153160	Gelb	100
EL30CPPB100	153150	Weiß	100
EL40CPPB50	153200	Grün	50
EL28CPPB100	153140	Schwarz	100
EL22CPPB100	153120	Blau	100
EL50CPPB40	153220	Schwarz	40

DIAGRAMME

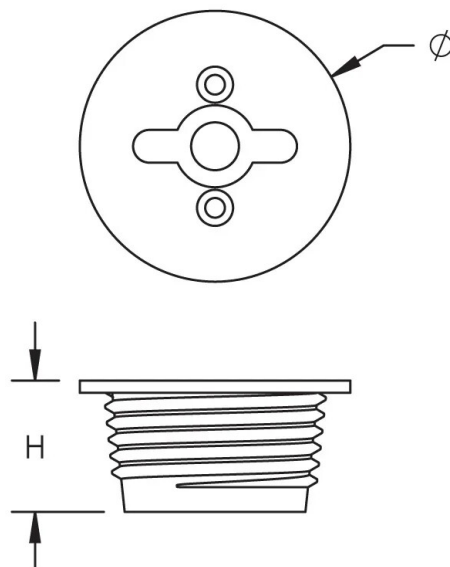

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221
Option 1 – Kundendienst
Option 2 – Technischer
Support

Europa

Niederlande:
+31 800-0200135
Frankreich:
+33 800 901 793

Europa

Deutschland:
800 1890272
Sonstige Länder:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2026 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.