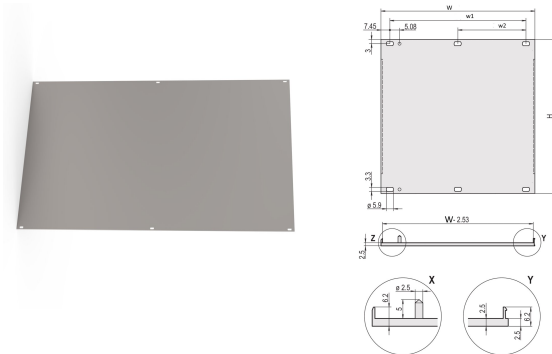


**Frontplatte, HE-Profil, nachrüstbare
Abschirmung, 6 HE, 84 TE, 2,5 mm, Al, vorne
eloxiert, hinten leitfähig**

**KATALOGNUMMER**

20848-189

U-Frontplatte für EMV-Textildichtung.

MERKMALE

U-Profil, Frontplatte, Al, 2,5 mm, Frontseite eloxiert,
Rückseite leitfähig

Schirmbar mit EMV-Dichtung (Textil)



PRODUKTMERKMALE

Höhe Gestell: 6U

Breite Gestell: 84HP

Anzahl Verpackungen: 1

Zubehörtyp: Frontplatte

Befestigung: Anschraubbare Front

Typ Dichtung: Textil EMV

Frontbeschichtung: Eloxier

Oberfläche Rückseite: Leitend

Behandelte Kanten: Nein

Entspricht: IEC 60297-3-101; IEEE 1101.1/10

Tiefe (D): 2.5mm

EMV-Schirmung: Nein (nachrüstbar)

Oberfläche: Eloxiert; Passiviert

Höhe (H): 261.8mm

Material: Aluminium

Produkttyp: Frontplatte

Typ: Frontplatte ohne Griff

Breite (W): 426.4mm

Bruttogewicht: 0.8kg

*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen.

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Befestigungsmaterial (Nippel, Halsschrauben) bitte separat bestellen.

14 ... 84 TE: mehrteiliges U-Profil (Frontplatte mit gecrimpten Profilen).


Oberflächenunterschiede zwischen 2 bis 12 TE und 14 bis 84 TE

2 ... 12 TE: einteiliges U-Profil

Schirmung durch EMV-Dichtung (Textil) bitte separat bestellen.

Standardpackungsmenge: 2 bis 28HP: 5 Stück, 42 bis 84 HP: 1 Stück, nur in Standardpackungen (SPQ) lieferbar.

DIAGRAMME

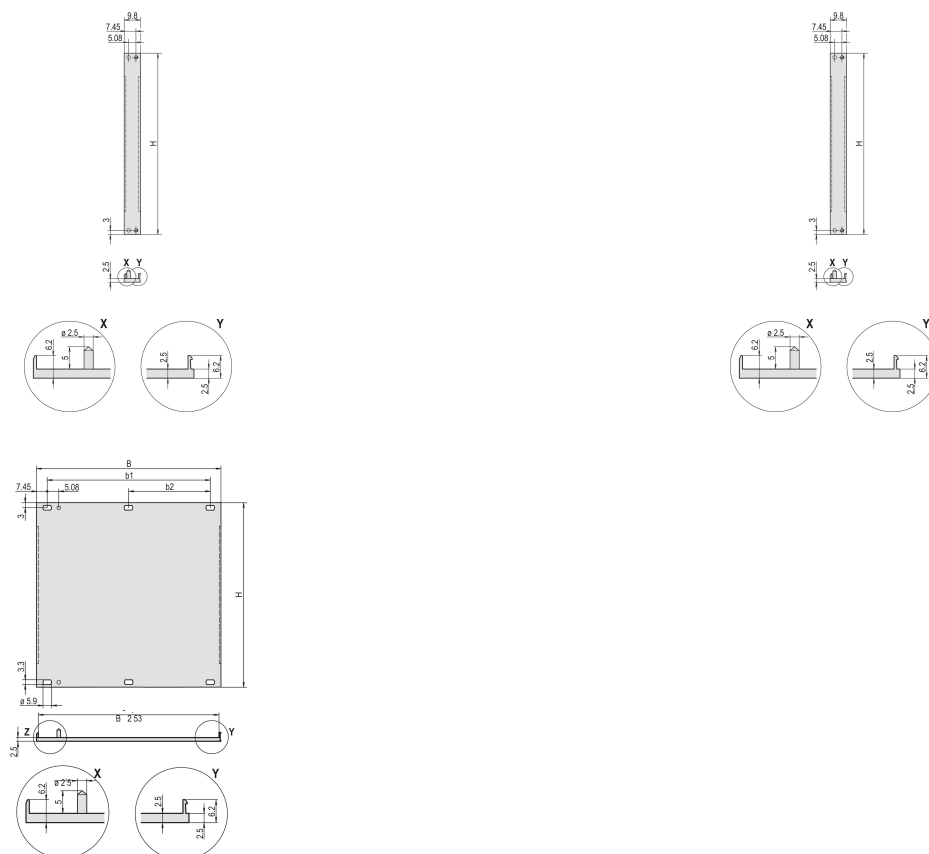

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu

den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE