

AirBender, Kartenführungseinsatz, Blockade 70 P, 4 HP, 160 mm, 10 Stück

KATALOGNUMMER

24563-040

Der nVent SCHROFF AirBender Einsatz verbessert die Kühleffizienz um bis zu 85 % pro Slot, indem er den Luftstrom in Umgebungen mit gemischten Luftwiderständen ausgleicht. Er ist einfach zu installieren, reduziert Lüftergeräusche und verbessert die Gesamtleistung des Systems.

MERKMALE


AirBender Kartenführungseinsätze verbessern die Kühleffizienz in elektronischen Systemen um bis zu 85 % pro 4TE-Slot, indem sie den Luftstrom in Umgebungen mit gemischten Luftwiderständen ausgleichen.

70 % Luftversperrung: Der AirBender sorgt in Slots mit weniger kritischen Komponenten für zusätzlichen Luftwiderstand, wodurch der Luftstrom in empfindlichere Zonen umgeleitet wird und bessere Kühlergebnisse für alle Karten gewährleistet werden.

Einfache Installation: Klemmen Sie den AirBender ganz einfach in nVent SCHROFF-Kunststoffkartenführungen, und befestigen Sie ihn optional mit einer Schraube.

Reduziert die Geräuschentwicklung der Lüfter, indem sie an einem effizienten Betriebspunkt gehalten werden.

Air Bender und CassettePRO können nicht zusammen im selben Steckplatz verwendet werden.

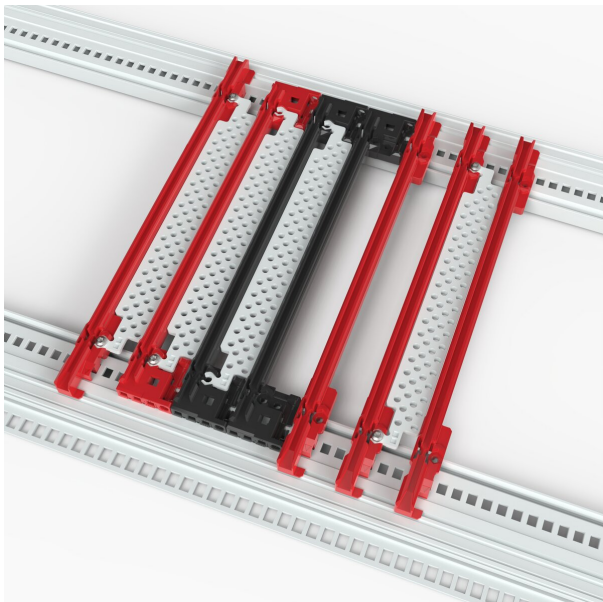

PRODUKTMERKMALE

Produkttyp: Luftschottblech

Produktfamilie: EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO AIR; CompacPRO; PropacPRO; Inpac

Passt zu: Baugruppenträger; Gehäuse; Systeme

Breite Gestell: 4HP

Tiefe: 160mm

Material: Polycarbonat

Anzahl Verpackungen: 10

Farbe: Grau

Entspricht: EN 45545-2; UL® 94V-0

*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen.

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

AirBenders mit verschiedenen Versperrungsgraden sind auf Anfrage erhältlich.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE