


# EuropacPRO 19-Zoll Baugruppenträgersatz für DIN-Steckverbindermontage, EMC Schirmung nachrüstbar, 3 HE, 355 mm

## KATALOGNUMMER

**24563-194**

Ungeschirmter Baugruppenträger zur Montage von DIN-Steckverbinder EN 60603-2 (DIN 41612).

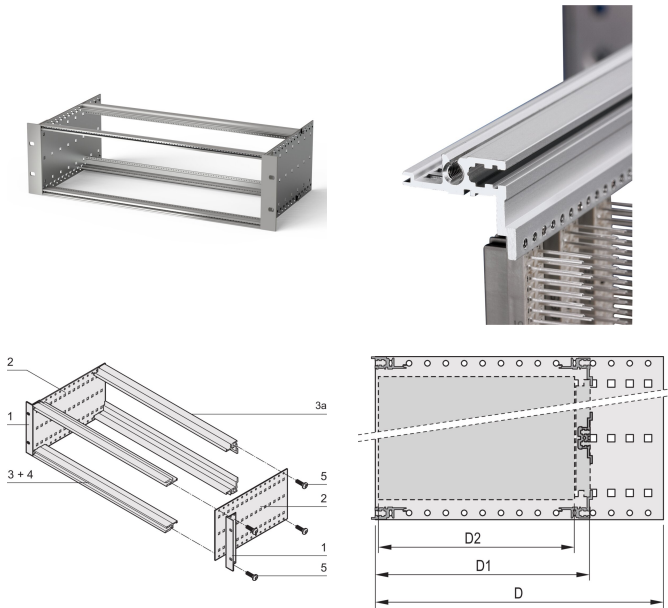

## MERKMALE

Baugruppenträger mit Seitenwänden Typ F (flexibel), vordere 19-Zoll-Winkel sind inbegriffen, in der Tiefe anpassbarer 19"-Leiterplattenhalter, separat erhältlich (nicht im Lieferumfang enthalten)

Aluminium

IP 20 gemäß IEC 60529

Innen- und Außenabmessungen entsprechen: IEC 60297-3-100, -101, IEEE 1101.1

Modulschienen hinten zur Steckverbindermontage (IEC 60603-2/DIN 41612)

Modifikationen wie z. B. Ausschnitte, andere Oberflächen oder Abmessungen verfügbar

Lieferung erfolgt als platzsparende Flatpack-Verpackung

Modulschiene Typ „light“



## PRODUKTMERKMALE

Höhe Gestell: 3U

Tiefe: 355mm

Anzahl Verpackungen: 1

Zur Montage: DIN-Steckverbinder

Leiterplattentiefe: 160mm; 220mm; 280mm; 340mm

Typ Dichtung: Edelstahl EMV (nachrüstbar)

Griff enthalten: Nein

Befestigung: Gestell

Entspricht: IEC 60297-3-103

EMV-Schirmung: Nein

Oberfläche: Eloxiert; Passiviert

Material: Aluminium

Produkttyp: Baugruppenträger/Einschub

Breite Gestell: 84HP

Statische Last: 11kg

Nettogewicht: 1.34kg

\*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen.

## ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Individuelle Konfiguration: große Variantenvielfalt in Höhe, Breite und Tiefe; verschiedene Führungsschienen für unterschiedlichste Applikationen; Innenausbaumöglichkeiten; Zubehör und Befestigungsmaterial.

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie

North America und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

Middle East & India

Dubai, United Arab  
Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE