
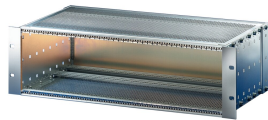


# EuropacPRO 19-Zoll Baugruppenträgersatz für Backplanemontage, abgeschirmte Version, 6 HE, 355 mm

## KATALOGNUMMER

**24563-444**

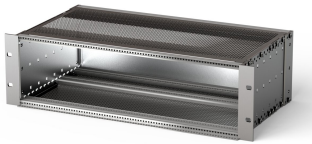

EMV-geschirmter Baugruppenträger für die Montage von Leiterplatten, eine EMC-geschirmte Rückwand schliesst den Baugruppenträger rückseitig ab.

## MERKMALE

Baugruppenträger mit Seitenwänden Typ F (flexibel), vordere 19-Zoll-Winkel sind inbegriffen, in der Tiefe anpassbarer 19"-Leiterplattenhalter, separat erhältlich (nicht im Lieferumfang enthalten)

Lieferung erfolgt als platzsparende Flatpack-Verpackung

Modifikationen wie z. B. Ausschnitte, andere Oberflächen oder Abmessungen verfügbar.

EMV-Schirmdämpfung ca. 40 dB bei 1 GHz, 30 dB bei 2 GHz, unter der Voraussetzung, dass die Frontseite mit geschirmten Frontplatten geschlossen ist, Prüfung nach VG 95373 Teil 15

IP 20 gemäß IEC 60529.

Aluminium

Innen- und Außenabmessungen entsprechen: IEC 60297-3-100, -101, IEEE 1101.1

Modulschiene hinten zur Backplanemontage mit Isolierstreifen

Modulschiene Typ „light“



## PRODUKTMERKMALE

Höhe Gestell: 6U

Tiefe (D): 355mm

Anzahl Verpackungen: 1

Zur Montage: Rückwandplatine

Leiterplattentiefe: 160mm; 220mm; 280mm

Typ Dichtung: Textil EMV

Griff enthalten: Nein

Befestigung: Gestell

Entspricht: IEC 60297-3-103

EMV-Schirmung: Ja

Oberfläche: Eloxiert; Passiviert

Material: Aluminium

Produkttyp: Baugruppenträger/Einschub

Breite Gestell: 84HP

Statische Last: 11kg


Nettogewicht: 4.34kg

\*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen.

## ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Individuelle Konfiguration: große Variantenvielfalt in Höhe, Breite und Tiefe; verschiedene Führungsschienen für unterschiedlichste Applikationen; Innenausbaumöglichkeiten; Zubehör und Befestigungsmaterial.

## DIAGRAMME

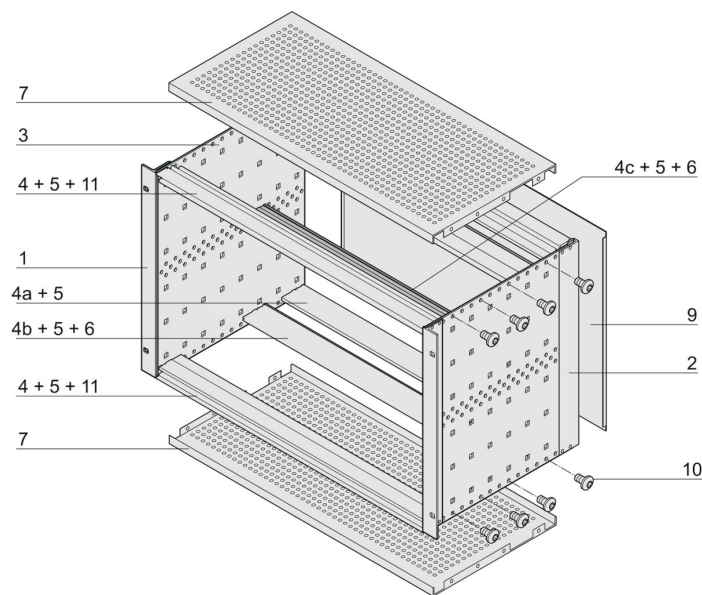

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

#### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**