 



RatiopacPRO, komplettes Gehäuse, Desktop, geschirmt, Front Trim, 6 HE, 42 TE, 315 mm

KATALOGNUMMER

24572-064

Das RatiopacPRO-Gehäuse mit EMV-Abschirmung von nVent SCHROFF schützt die Elektronik von 19-Zoll und individuellen Elektronikbaugruppen. Dieses flexible und stabile Gehäuse ist einfach von Desktop auf 19-Zoll-Einschubgehäuse umzubauen und ermöglicht vier verschiedene Gestaltungsoptionen. Das schlanke Design dieser Gehäuseausführung ist für Desktop-Anwendungen geeignet.

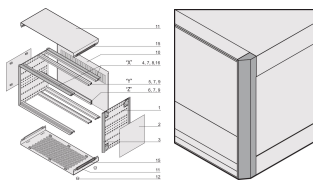

MERKMALE

Desktop-Gehäuse mit vorkonfigurierten Komponenten, gemäß IEC 60297-3-101; vorbereitet für 19"-Komponenten, z. B. Steckbaugruppen und Europakarten

geschirmt (Textildichtung)

Ausführung mit Frontblenden

Lüftungsschlitze im Bodenblech

Rückwand mit Perforation

Konform mit DIN EN 62368-1

PRODUKTMERKMALE

Höhe Gestell: 6U

Breite Gestell: 42HP

Tiefe: 315.5mm

Anzahl Verpackungen: 1

Nutzbare Höhe: 245.7mm

Nutzbare Breite: 219mm

Frontrahmenkonstruktion: Seitenverkleidung; Modulschienen

Kühloption: Nein

Entspricht: IEC 60297-3-101; IEC 60297-3-102; IEEE 1101.1; IEEE 1101.10; IEEE 1101.11

EMV-Schirmung: Ja

Oberfläche: Passiviert; Pulverbeschichtet

Höhe: 265.9mm

Material: Aluminium

Produktfamilie: RatiopacPRO

Produkttyp: Gehäuse

Schutzart: IP20

Statische Last: 25kg

Typ: Gehäuse für 19-Zoll-Komponenten

Breite: 235.5mm

Nettogewicht: 3.8kg

*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen.

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Modifizierungen (Sonderfarben oder -größen)

Kundenspezifische Lösungen (Ausbrüche in Dach, Bodenplatte oder Seitenwänden).

Montageservice ab 1 Stück.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE