


EuropacPRO Montageplatte 63 TE, 160 mm, zur Kombination mit Deck- und Bodenblech

KATALOGNUMMER

34563-003

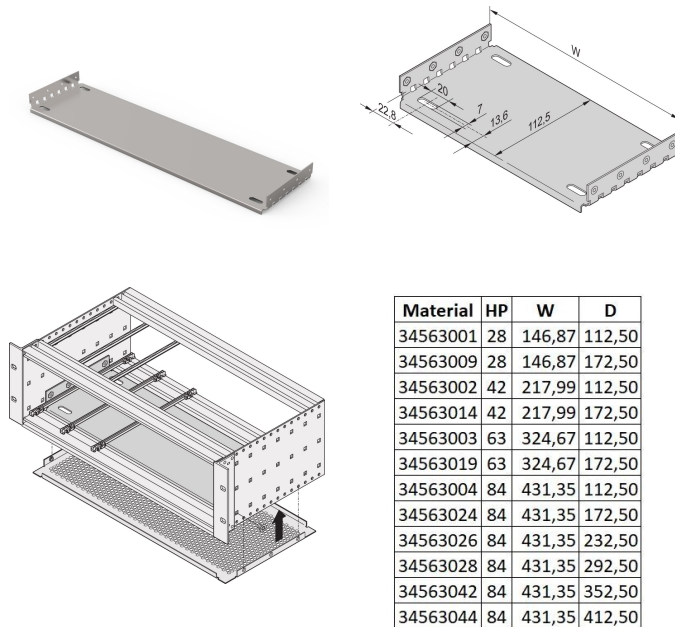

Material	HP	W	D
34563001	28	146,87	112,50
34563009	28	146,87	172,50
34563002	42	217,99	112,50
34563014	42	217,99	172,50
34563003	63	324,67	112,50
34563019	63	324,67	172,50
34563004	84	431,35	112,50
34563024	84	431,35	172,50
34563026	84	431,35	232,50
34563028	84	431,35	292,50
34563042	84	431,35	352,50
34563044	84	431,35	412,50

Montageplatte zur Verwendung mit Deck- und Bodenbelchen zur Installation und Befestigung schwerer Komponenten. Montageplatten in voller Breite (so breit wie der Baugruppenträger oder das Systemgehäuse) werden an den Seitenwänden befestigt. Die Montageplatten in Teilbreite werden mit Hilfe einer Montageleiste an der Seitenwand und der Modulschiene befestigt.

Führungsschienen Typ "verstärkt mit Unterzug" sowie 4,4 Zoll Führungsschienen können nicht verwendet werden. Deck und Bodenbleche, die in die Nut der Modulschiene Typ (Typ L) eingeschoben werden, können nicht in Verbindung mit der Montageplatte verwendet werden.

MERKMALE

Zum Einbau und Befestigung schwerer Ausbauteile

Anschlussplatte, volle Breite: Die Montageplatte ist so breit wie der Baugruppenträger oder das Systemgehäuse (z.B. 84 TE) und wird an den Seitenwänden befestigt

Die Montage einer Führungsschiene am ersten und letzten Slot ist möglich

Zusätzlich zur Montageplatte können auch EMV-Deck- und Bodenbleche am Baugruppenträger montiert werden

Führungsschienen Typ "verstärkt mit Unterzug" sowie 4,4" können nicht verwendet werden

Die Montage einer Führungsschiene am ersten und letzten Steckplatz ist möglich



PRODUKTMERKMALE

Breite Gestell: 63HP

Anzahl Verpackungen: 1

Tiefe: 112.5mm

Material: Aluminium

Produktfamilie: EuropacPRO

Produkttyp: Montageplatte

Breite: 324.67mm

Passt zu: Baugruppenträger

Bruttogewicht: 0.174kg

*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE