


# EuropacPRO 19"- Baugruppenträgersatz für Backplane, Ausführung Light, ungeschirmt

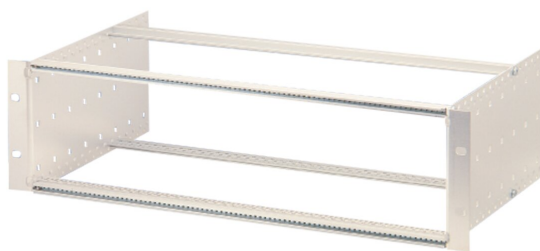

Ungeschirmter Baugruppenträger für Backplanemontage, Ausführung Light

## MERKMALE

Baugruppenträger mit Seitenwand Typ L („leicht“) mit integrierten 19"-Befestigungswinkeln

Modulschiene Typ „light“

Aluminium

Modulschienen hinten zur Backplanemontage mit Isolierstreifen

Einbaulast bis 7,5 kg

Lieferung erfolgt als platzsparende Flatpack-Verpackung

Innen- und Außenabmessungen entsprechen:  
IEC 60297-3-100, -101, IEEE 1101.1

Modifikationen wie z. B. Ausschnitte, andere Oberflächen oder Abmessungen verfügbar

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| <b>Material:</b>      | Aluminium                 |
| <b>Oberfläche:</b>    | Eloxiert; Passiviert      |
| <b>EMV-Schirmung:</b> | Nein                      |
| <b>Produkttyp:</b>    | Baugruppenträger/Einschub |



## SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2

| Katalognummer | Höhe Gestell | Tiefe | Anzahl Verpackungen | Zur Montage     | Leiterplattentiefe  | Griff enthalten |
|---------------|--------------|-------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| 24564-131     | 3U           | 175mm | 1                   | Rückwandplatine | 160mm               | Nein            |
| 24564-132     | 3U           | 235mm | 1                   | Rückwandplatine | 160mm, 220mm        | Nein            |
| 24564-433     | 6U           | 295mm | 1                   | Rückwandplatine | 160mm, 220mm, 280mm | Nein            |
| 24564-133     | 3U           | 295mm | 1                   | Rückwandplatine | 160mm, 220mm, 280mm | Nein            |

| Katalognummer | HöheGestell | Tiefe | Anzahl Verpackungen | Zur Montage    | Leiterplattentiefe | Griff enthalten |
|---------------|-------------|-------|---------------------|----------------|--------------------|-----------------|
| 24564-432     | 6U          | 235mm | 1                   | Rückwandplatte | 160mm, 220mm       | Nein            |
| 24564-431     | 6U          | 175mm | 1                   | Rückwandplatte | 160mm              | Nein            |

| Table 2/2     |             |                                               |                |                |
|---------------|-------------|-----------------------------------------------|----------------|----------------|
| Katalognummer | Befestigung | Entspricht                                    | Breite Gestell | Statische Last |
| 24564-131     | Gestell     | IEC 60297-3-100, IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1 | 84HP           | 7.5kg          |
| 24564-132     | Gestell     | IEC 60297-3-100, IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1 | 84HP           | 7.5kg          |
| 24564-433     | Gestell     | IEC 60297-3-100, IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1 | 84HP           | 7.5kg          |
| 24564-133     | Gestell     | IEC 60297-3-100, IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1 | 84HP           | 7.5kg          |
| 24564-432     | Gestell     | IEC 60297-3-100, IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1 | 84HP           | 7.5kg          |
| 24564-431     | Gestell     | IEC 60297-3-100, IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1 | 84HP           | 7.5kg          |

## ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Baugruppenträger ist nicht für Schirmung vorbereitet, Nachrüstung für Schutzart IP20 möglich

Individuelle Konfiguration: große Variantenvielfalt in Höhe, Breite und Tiefe; verschiedene Führungsschienen für unterschiedlichste Applikationen; Innenausbaumöglichkeiten; Zubehör und Befestigungsmaterial.

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**