


EuropacPRO Advanced EMC Seitenwandabdeckung

Aluminium-Seitenwandblende 3 mm zur Verstärkung des EMV-Abschirmeffekts des Baugruppenträgers durch Abdeckung der nicht benötigten Ausschnitte.

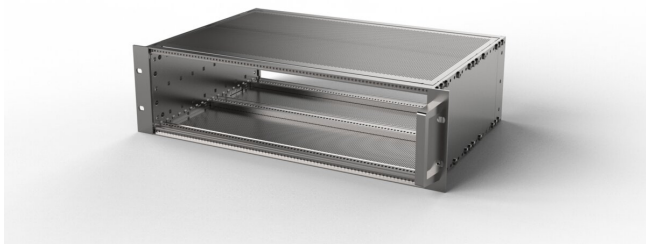

MERKMALE

Seitenplattenblenden für erhöhte seitliche RF-Abschirmung

Außen an der Standard-Seitenplatte montiert

Montagematerial enthalten

Material:	Aluminium
Produktfamilie:	EuropacPRO
Oberfläche:	Passiviert
Produkttyp:	Seitenwand
Passt zu:	Baugruppenträger
Typ:	Typ H
EMV-Schirmung:	Ja



SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2

Katalognummer	Höhe Gestell	Tiefe	Anzahl Verpackungen	Länge	Verpackungseinheit
24563-256	3U	235mm	2	235mm	Paar
24563-268	4U	355mm	2	355mm	Paar
24563-257	3U	275mm	2	275mm	Paar
24563-269	4U	415mm	2	415mm	Paar
24563-267	4U	295mm	2	295mm	Paar
24563-266	4U	235mm	2	235mm	Paar
24563-270	4U	495mm	2	495mm	Paar
24563-265	4U	175mm	2	175mm	Paar
24563-275	6U	175mm	2	175mm	Paar
24563-258	3U	277.75mm	2	277.75mm	Paar
24563-276	6U	235mm	2	235mm	Paar

Katalognummer	Höhe Gestell	Tiefe	Anzahl Verpackungen	Länge	Verpackungseinheit
24563-262	3U	495mm	2	495mm	Paar
24563-277	6U	275mm	2	275mm	Paar
24563-261	3U	415mm	2	415mm	Paar
24563-278	6U	277.75mm	2	277.75mm	Paar
24563-279	6U	295mm	2	295mm	Paar
24563-260	3U	355mm	2	355mm	Paar
24563-280	6U	355mm	2	355mm	Paar
24563-281	6U	415mm	2	415mm	Paar
24563-259	3U	295mm	2	295mm	Paar

Table 2/2

Katalognummer	Höhe Gestell	Tiefe	Anzahl Verpackungen	Länge	Verpackungseinheit
24563-282	6U	495mm	2	495mm	Paar
24563-255	3U	175mm	2	175mm	Paar

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Seitenwand und 19-Zoll-Winkel sind fest verbunden (tox-kaltgeschweißt). Dies geschieht mit speziellen Werkzeugen und hohem Druck.

9-HE Ausführung auf Anfrage erhältlich.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE