


# Führungsschiene Typ Zubehör, für schwere Leiterkarten, extra stabil

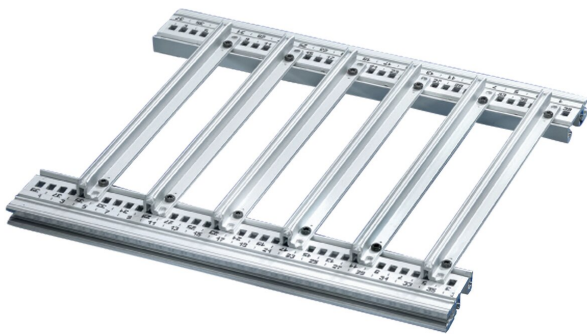

Diese verstärkte Führungsschiene für schwere Leiterplatten vom Typ Zubehör, bilden eine zuverlässige Schnittstelle zwischen der Baugruppenträgermechanik und den elektronischen Baugruppen. Bei Bedarf werden die Führungsschienen zusätzlich mit der horizontalen verschraubt

## MERKMALE

Für besonders schwere Leiterkarten, Kassetten/HF-Kassetten

Befestigung, nur zum Anschrauben an Modulschienen vom Typ H (heavy) und Typ R (rugged)

Aluminiumprofil

|                        |                                                                                    |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Material:</b>       | Aluminium                                                                          |
| <b>Oberfläche:</b>     | Eloxiert                                                                           |
| <b>Passt zu:</b>       | Baugruppenträger; Gehäuse; Einschub                                                |
| <b>Produktfamilie:</b> | EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO AIR; CompacPRO; PropacPRO; MultipacPRO; Inpac |
| <b>Produkttyp:</b>     | Führungsschiene                                                                    |
| <b>Typ:</b>            | Schwerlast                                                                         |



## SPEZIFIKATIONEN

| Katalognummer | Anzahl Verpackungen | Leiterplattentiefe | Nutbreite | Farbe  |
|---------------|---------------------|--------------------|-----------|--------|
| 34562-881     | 1                   | 160mm              | 2         | Silber |
| 34562-883     | 1                   | 280mm              | 2         | Silber |
| 34562-882     | 1                   | 220mm              | 2         | Silber |
| 34562-884     | 1                   | 340mm              | 2         | Silber |
| 34562-885     | 1                   | 400mm              | 2         | Silber |
| 34564-881     | 1                   | 160mm              | 2.5       | Silber |
| 34564-882     | 1                   | 220mm              | 2.5       | Silber |
| 34564-883     | 1                   | 280mm              | 2.5       | Silber |
| 34564-884     | 1                   | 340mm              | 2.5       | Silber |

| Katalognummer | Anzahl Verpackungen | Leiterplattentiefe | Nutbreite | Farbe  |
|---------------|---------------------|--------------------|-----------|--------|
| 34564-885     | 1                   | 400mm              | 2.5       | Silber |

## ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Die Lieferung erfolgt ausschließlich in der Lieferlosgröße.

Bitte beachten Sie, dass Lieferungen nur in den jeweils angegebenen LLG (Lieferlosgrößen), LLG z. B. 5 Stück, 10 Stück, 50 Stück usw.) möglich sind. Davon abweichende Bestellmengen (z. B. 2 Stück) werden auf die nächst mögliche lieferbare Menge = Lieferlosgröße (LLG) abgeändert.

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**