


Führungsschiene mit DIN-Steckverbinderbefestigung

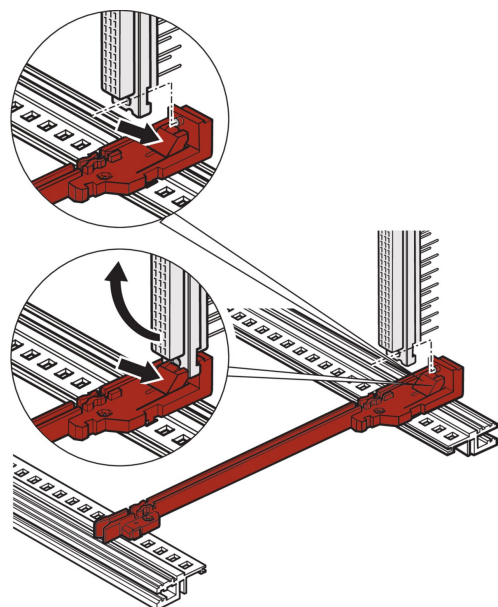

Die Standard-Führungsschiene mit Steckverbinderbefestigung ermöglicht es dem Benutzer, die DIN-Steckverbinder (EN 60603-2 (DIN 41612)) direkt auf die Führungsschienen zu klemmen. Gilt nur für Europakarten mit den Abmessungen 100 x 160 mm und 100 x 220 mm. Geeignet für RatiopacPRO/-AIR, PropacPRO, CompacPRO und EuropacPRO.

MERKMALE

Einfache und preiswerte Montage von Steckverbindern durch Rastverbindungen als Alternative für Z-Schienen oder Modulschienen mit integrierter Z-Schiene

Für Europakartenformat 100 × 160 mm oder 100 × 220 mm; nicht geeignet für Doppeleuropakartenformat

Kunststoffführungsschiene, einteilig, rot, für 2 mm Nutbreite

Einclipsbar in Modulschienen aus Al-Profil

einclippbar in 1,5 mm starke Blechaufnahmen

Lagertemperatur: von -40 °C bis 130 °C

Passt zu:	Baugruppenträger; Gehäuse; Einschub
Produktfamilie:	EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO AIR; CompacPRO; PropacPRO; MultipacPRO; Inpac
Produkttyp:	Führungsschiene
Material:	Polybutylenterephthalat
Farbe:	Rot
Typ:	Standard mit DIN-Steckverbinder



SPEZIFIKATIONEN

Katalognummer	Anzahl Verpackungen	Leiterplattentiefe	Nutbreite	Entspricht	Verpackungseinheit
64560-074	2	160mm	2	EN 60603-2 (DIN 41612)	Paar

Katalognummer	Anzahl Verpackungen	Leiterplattentiefe	Nutbreite	Entspricht	Verpackungseinheit
64560-075	2	220mm	2	EN 60603-2 (DIN 41612)	Paar

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Die Lieferung erfolgt in Lieferlosgrößen. Die Preise gelten pro einzelnen Artikel.

Bitte beachten Sie, dass Lieferungen nur in den jeweils angegebenen LLG (Lieferlosgrößen), LLG z. B. 5 Stück, 10 Stück, 50 Stück usw.) möglich sind. Davon abweichende Bestellmengen (z. B. 2 Stück) werden auf die nächst mögliche lieferbare Menge = Lieferlosgröße (LLG) abgeändert.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE