


# LHX+ Luft/Flüssigkeits-Wärmetauscher

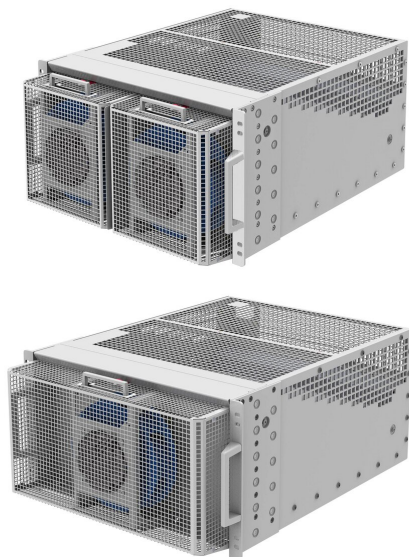

Die RackChiller In-Row Cooler (IRC) wurden entwickelt, um lokalisierte/zusätzliche energieeffiziente Kühlung für Rechenzentren bereit zu stellen. RackChiller IRC ist eine modulare und skalierbare Präzisionskühlösung, welche die herkömmliche Kühlinfrastruktur in Rechenzentren ersetzen oder ergänzen kann.

## MERKMALE

in 19 Zoll breite Schränke montierbarer Luft/Flüssigkeit-Wärmetauscher mit Ventilator

Ventilatoren können sehr einfach ohne Ausbau des Wärmetauschers getauscht werden

Kühlmittelzufuhr von oben oder unten

**Tiefe:** 500mm  
**Produkttyp:** Luft/Wasser-Wärmetauscher  
**Luftstromrichtung:** Vorder- zu Oberseite

## SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2

| Katalognummer | Anzahl Lüfter | Eingangsspannung AC | Anzahl Verpackungen | Versorgungsspannung | Redundantes Netzteil | Kühlmittelzufuhr |
|---------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|------------------|
| 29714-017     | 1             | 100 – 240V          | 1                   | 230V min            | Nein                 | Unten            |
| 29714-016     | 2             | 100 – 240V          | 1                   | 230V min            | Nein                 | Unten            |

Table 2/2

| Katalognummer | Höhe  | Material  | Produktfamilie | Breite | Passt zu              |
|---------------|-------|-----------|----------------|--------|-----------------------|
| 29714-017     | 266mm | Aluminium | Kühlung        | 426mm  | Varistar, Varistar CP |
| 29714-016     | 266mm | Aluminium | Kühlung        | 426mm  | Varistar, Varistar CP |

## ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Bitte gesondert bestellen: Überwachung via Steuergerät, Wasserregelpaket, Display und Türkontaktschalter.

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**