


LHX+ Lüfter-Einschub

MERKMALE

LHX+ Lüftereinschübe ermöglichen den einfachen und Hot-Swap-Wechsel von Lüftern

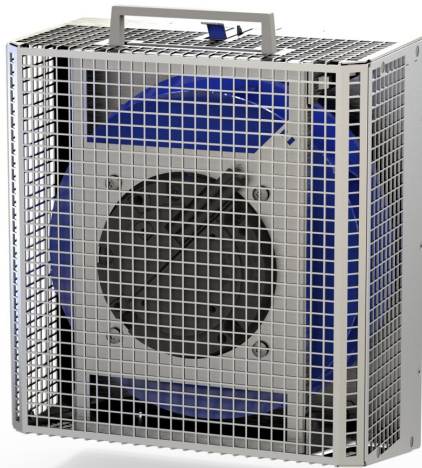

Produkttyp: Lüftereinschub

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2

Katalognummer	Höhe	Breite	Tiefe	Passt zu	Anzahl Verpackungen	Luftstromrichtung
29714-025	244.24mm	215.15mm	126.3mm	Varistar, Varistar CP	1	Vorder- zu Oberseite
29714-026	244.24mm	443.4mm	126.3mm	Varistar, Varistar CP	1	Vorder- zu Oberseite

Table 2/2

Katalognummer	Farbe	Farbcode	Anzahl Lüfter	Oberfläche	Eingangsspannung AC	Material
29714-025	Lichtgrau	RAL 7035	1	Aluminium verzinkt	230V	Stahl
29714-026	Lichtgrau	RAL 7035	1	Aluminium verzinkt	230V	Stahl

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE