


Montageplatte für 19"-Gehäuse und Baugruppenträger

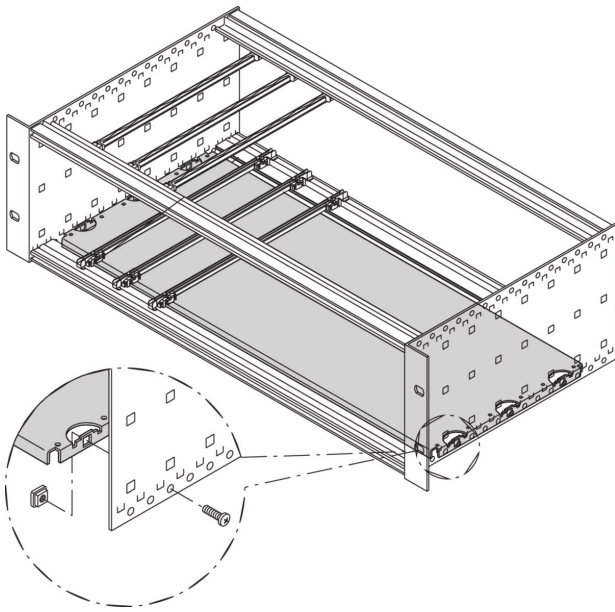

Montageplatte für schwere Ausbauteile oder proprietäre elektronische Baugruppen. Geeignet für RatiopacPRO/-AIR, CompacPRO und EuropacPRO.

Führungsschienen Typ "verstärkt mit Unterzug" sowie 4,4 Zoll Führungsschienen können nicht verwendet werden. Deck und Bodenbleche, die in die Nut der Modulschiene Typ (Typ L) eingeschoben werden, können nicht in Verbindung mit der Montageplatte verwendet werden.

MERKMALE

Zur Befestigung schwerer Ausbauteile

Anschlussplatte, volle Breite: Die Montageplatte ist so breit wie der Baugruppenträger oder das Systemgehäuse (z.B. 84 TE) und wird an den Seitenwänden befestigt

Anschlussplatte, Teilbreite: Die teilbreite Montageplatte (z.B. 28 TE) wird an einer Seitenwand und mit einem Befestigungsstreifen montiert. Der Baugruppenträger oder das Systemgehäuse muss 28 TE breit sein.

Die Einschub-Platte kann nicht mit EMV-Deck- / Bodenblechen kombiniert werden

Material: Aluminium
Produkttyp: Montageplatte
Passt zu: Baugruppenträger



SPEZIFIKATIONEN

Katalognummer	Breite Gestell	Anzahl Verpackungen	Tiefe	Produktfamilie	Breite	Zertifizierungen
34562-750	42HP	1	172.5m m	EuropacPRO, CompacPRO, RatiopacPRO, PropacPRO	217.99m m	RoHS
34562-759	63HP	1	292.2m m	EuropacPRO, RatiopacPRO, CompacPRO	324.67m m	RoHS
34562-752	84HP	1	172.5m m	EuropacPRO, CompacPRO, RatiopacPRO, PropacPRO	431.35m m	RoHS
34562-755	63HP	1	232.5m m	EuropacPRO, RatiopacPRO, CompacPRO	324.67m m	RoHS

Katalognummer	Breite Gestell	Anzahl Verpackungen	Tiefe	Produktfamilie	Breite	Zertifizierungen
34562-758	42HP	1	292.2m m	EuropacPRO, RatiopacPRO, CompacPRO	217.99m m	RoHS
34562-870	84HP	1	352.5m m	EuropacPRO	431.35m m	
34562-748	84HP	1	112.5m m	EuropacPRO, PropacPRO, RatiopacPRO, CompacPRO	324.67m m	RoHS
34562-747	63HP	1	112.5m m	EuropacPRO, PropacPRO, RatiopacPRO, CompacPRO	324.67m m	RoHS
34562-754	42HP	1	232.5m m	EuropacPRO, RatiopacPRO, CompacPRO	217.99m m	RoHS
34562-871	84HP	1	412.5m m	EuropacPRO	431.35m m	
34562-756	84HP	1	232.5m m	EuropacPRO, RatiopacPRO, CompacPRO	431.35m m	RoHS
34562-751	63HP	1	172.5m m	EuropacPRO, RatiopacPRO, CompacPRO, PropacPRO	324.67m m	RoHS
34562-760	84HP	1	292.5m m	EuropacPRO, PropacPRO, RatiopacPRO, CompacPRO	431.35m m	RoHS
34562-746	42HP	1	112.5m m	EuropacPRO, PropacPRO, RatiopacPRO, CompacPRO	217.99m m	RoHS
34562-745	28HP	1	112.5m m	EuropacPRO, RatiopacPRO, CompacPRO	146.88m m	RoHS
34562-753	28HP	1	232.5m m	EuropacPRO, RatiopacPRO, CompacPRO	146.88m m	RoHS
34562-757	28HP	1	292.2m m	EuropacPRO, RatiopacPRO, CompacPRO	146.88m m	RoHS
34562-749	28HP	1	172.5m m	EuropacPRO, RatiopacPRO, CompacPRO	146.88m m	RoHS

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Befestigungsmaterial für Montageplatte bitte separat bestellen.

Andere Ausführungen auf Anfrage.

Befestigungsstreifen für Teilbreite erforderlich, bitte separat bestellen.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE