

# C-FIX M T-Schraube



## MERKMALE

C-Fix T-Schrauben zur schnellen Befestigung

Für C-Profile 0-4 geeignet

**Oberfläche:** Elektrolytisch verzinkt  
**Material:** Stahl

## SPEZIFIKATIONEN



| Katalognummer | Artikelnummer | Schraubendurchmesser (Sc) | Schraubenlänge (L) | Statische Last |
|---------------|---------------|---------------------------|--------------------|----------------|
| CFIXM8030     | 584530        | 8                         | 30mm               | 300N           |
| CFIXM8040     | 584540        | 8                         | 40mm               | 300N           |
| CFIXM8060     | 584550        | 8                         | 60mm               | 300N           |

## ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Die Schiebekraft F<sub>2</sub> ist für alle Arten von Muttern und T-Bolzen für das C-Schienen-System auf 600 N begrenzt.

| Nuts and T-Bolts for C-channel System |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| C-Channel Type                        | Pullout Force F1 |
| E0                                    | 1100 N           |
| E0L                                   | 700 N            |
| E1                                    | 1800 N           |
| E2                                    | 800 N            |
| E2L                                   | 800 N            |
| E3                                    | 1500 N           |
| E4                                    | 1300 N           |

## DIAGRAMME

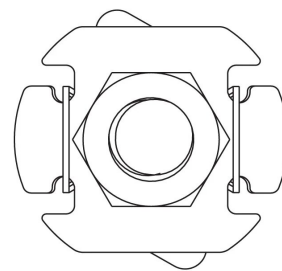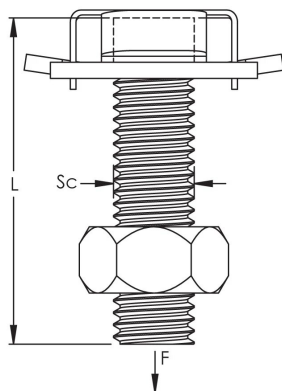

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

### Nordamerika

+1.800.753.9221  
Option 1 – Kundendienst  
Option 2 – Technischer  
Support

### Europa

Niederlande:  
+31 800-0200135  
Frankreich:  
+33 800 901 793

### Europa

Deutschland:  
800 1890272  
Sonstige Länder:  
+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**

