


Außenmontageprofil | Schaltschränke, CLPO

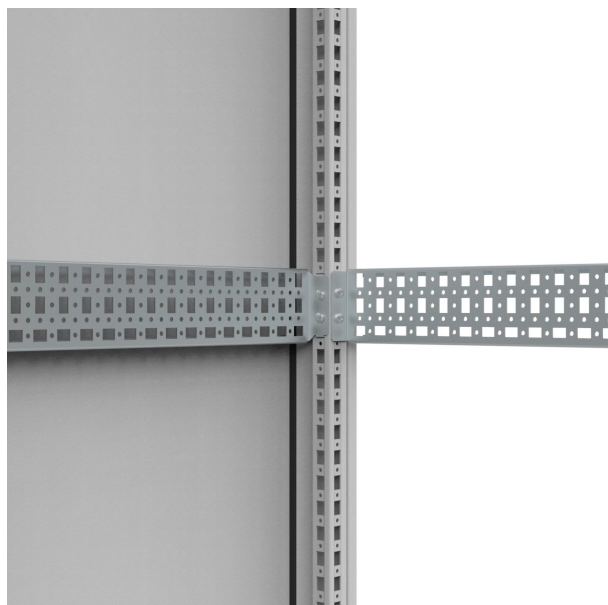

Eine direkt gebrauchsfertige Standardlösung kompatibel mit dem Standardlochmuster von nVent HOFFMAN, die die Beschaffung und Installation vereinfacht.

MERKMALE

Beschreibung: Universalprofil für die Tiefen- und Breitenmontage auf dem 25 mm DIN-Lochmuster am Gehäuserahmen. Das 75 mm breite Profil ist mit drei Lochreihen ausgestattet, von denen eine um 90° gedreht ist. Dadurch ist es möglich, die CLPO-Profile in beide Richtungen zu montieren. Der CLPO vergrößert den Nutzraum um 25 mm.

Material: 1,5 mm verzinktes Stahlblech.

Verpackungseinheit: 4 Profile.

Dicke: 1.5mm
Oberfläche: Verzinkt
Material: Baustahl

SPEZIFIKATIONEN

Katalognummer	Höhe	Breite	Tiefe	Tragfähigkeit	Gehäusematerial
CLPO1200	74mm	43mm	1111mm	1200N	Baustahl
CLPO500	74mm	43mm	411mm	2400N	Baustahl
CLPO600	74mm	43mm	511mm	2400N	Baustahl
CLPO400	74mm	43mm	311mm	2400N	Baustahl
CLPO800	74mm	43mm	711mm	1800N	Baustahl
CLPO1000	74mm	43mm	911mm	1400N	Baustahl
CLPO300	74mm	43mm	211mm	2400N	Baustahl

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2026 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.