

CPPS Tapered Plastic Screw-In Plug with Steel Cap for A12



MERKMALE

Designed for use with the A12 coupler families

Designed to keep dirt, water and concrete slurry out of the coupler during the concrete pour

Steel cap provides added protection from damage

Color coded for the appropriate coupler size

Material: Polyethylen hoher Dichte (PE-HD);Stahl

SPEZIFIKATIONEN


Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Bewehrungsstabgröße, metrisch	Größe Armierung, USA	Größe Armierung, Kanada	Durchmesser (Ø)	Höhe (H)
EL14CPPS	153620	14 mm			22 mm	15 mm
EL12CPPS	153610	12 mm	#4	10M	17 mm	15 mm
EL18CPPS	153640	18 mm			27 mm	15 mm
EL10CPPS	153600	10 mm	#3		17 mm	15 mm
EL16CPPS	153630	16 mm	#5	15M	22 mm	15 mm
EL20CPPS	153650	20 mm	#6	20M	27 mm	15 mm
EL30CPPS	153690	30 mm			37 mm	18 mm
EL50TCPPS	154970	50 mm			64 mm	18 mm
EL28CPPS	153680	28 mm	#9	30M	37 mm	18 mm
EL25CPPS	153670	25 mm	#8	25M	33 mm	18 mm
EL40CPPS	153710	40 mm			52 mm	18 mm

Katalognummer	Artikelnummer	Bewehrungsstabgröße, metrisch	Größe Armierung, USA	Größe Armierung, Kanada	Durchmesser (Ø)	Höhe (H)
EL22CPPS	153660	22 mm	#7		33 mm	18 mm
EL32CPPS	153700	32 mm	#10		42 mm	18 mm

Table 2/2			
Katalognummer	Artikelnummer	Farbe	Anzahl Verpackungen
EL14CPPS	153620	Grün	100
EL12CPPS	153610	Rot	100
EL18CPPS	153640	Weiß	100
EL10CPPS	153600	Gelb	100
EL16CPPS	153630	Schwarz	100
EL20CPPS	153650	Gelb	100
EL30CPPS	153690	Weiß	100
EL50TCPPS	154970	Schwarz	40
EL28CPPS	153680	Schwarz	100
EL25CPPS	153670	Rot	100
EL40CPPS	153710	Grün	50
EL22CPPS	153660	Blau	100
EL32CPPS	153700	Gelb	100

DIAGRAMME

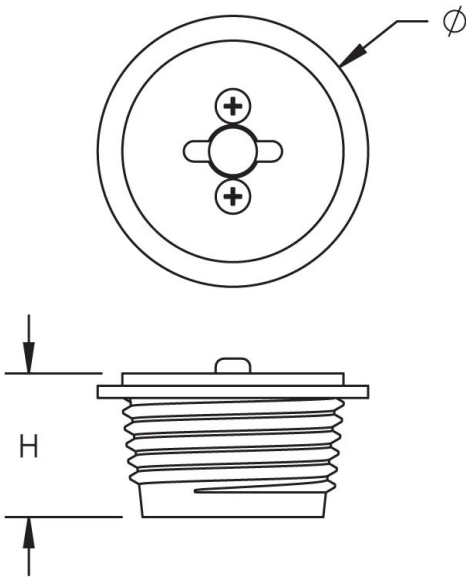

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221
Option 1 – Kundendienst
Option 2 – Technischer
Support

Europa

Niederlande:
+31 800-0200135
Frankreich:
+33 800 901 793

Europa

Deutschland:
800 1890272
Sonstige Länder:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2026 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.