


Steckbaugruppen-Bausatz mit IEL-Griff für Rear I/O, geschirmt, schwarz 3 HE, 8 TE

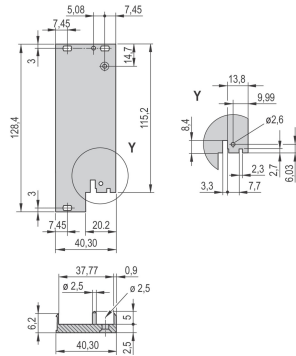

KATALOGNUMMER

20848-752

Steckbaugruppe, mit IEL-Einhebe-/Aushebegriff schwarz Griff, 3 HE, Rear I/O-Montage. Die U-förmige Frontplatte ermöglicht die Abschirmung mit einer Textildichtung.

MERKMALE

Frontplatte (U-Profil) mit EMV-Dichtung (Textil)

Geeignet für Steck- und Ziehkräfte bis 700 N (pro Paar)

Für den Einbau von Mikroschaltern geeignet

Codierbar nach IEC 60297-3-103/ IEEE 1101.10



PRODUKTMERKMALE

Breite Gestell: 8HP

Anzahl Verpackungen: 1

Grifftyp: IEL

Befestigung: Anschraubbare Rückseite IO

Typ Dichtung: Textil EMV

Frontbeschichtung: Eloxiert

Oberfläche Rückseite: Geätzt

Behandelte Kanten: Nein

Entspricht: IEC 60297-3-102; IEEE 1101.10; IEC 60297-3-103; IEEE 1101.1/11

EMV-Schirmung: Ja

Oberfläche: Eloxiert; Passiviert

Höhe (H): 128.4mm

Material: Aluminium

Produkttyp: Frontplatte

Höhe Gestell: 3U

Typ: Frontplatte mit Griff (Steckbaugruppe)


Breite (W): 40.3mm

Nettogewicht: 0.1kg

*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen.

DIAGRAMME

3U

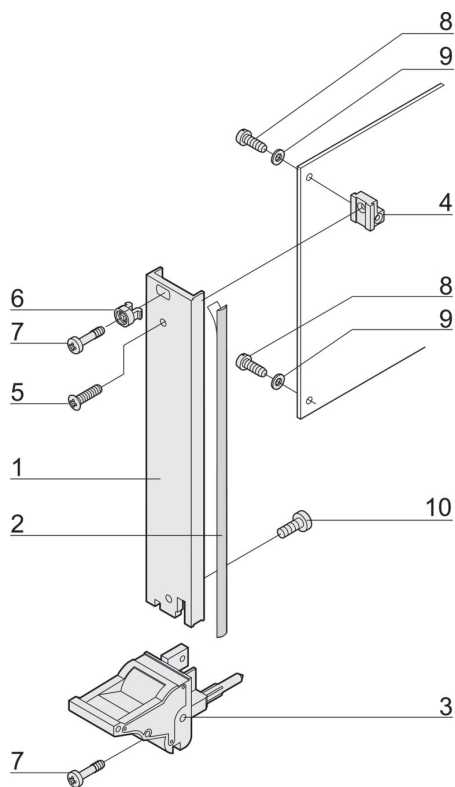

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE