


EMV-Abschirmung für Frontplatte, Edelstahl, für U-förmige Frontplatten, 3 HE, 10 Stck

KATALOGNUMMER

21102-105

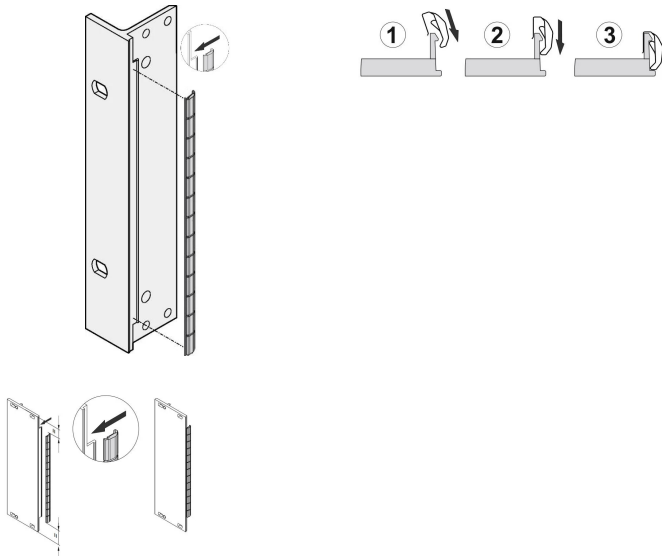

EMV-Edelstahl-Dichtungen werden seitlich in einen Slot auf der rechten Seite der U-förmigen Frontplatten eingebracht.

Die Dichtung wird auf die rechte Frontplattenhalterung, die 19-Zoll-Halterung oder das hintere Profil des Baugruppenträgers geklipst.

MERKMALE

Die EMV-Dichtung aus Edelstahl für SCHROFF U-förmige Frontplatten, bietet eine hervorragende Abschirmwirkung und einen enormen Temperaturbereich von -200 bis +160 °C.

Einfache Montage durch Aufklipsen der Dichtung auf die rechte Halterung der Frontplatte, der 19-Zoll-Halterung oder das hintere Profil des Baugruppenträgers

Temperaturbereich von -200 bis +160 °C.

PRODUKTMERKMALE

Höhe Gestell: 3U

Anzahl Verpackungen: 10

Material: Edelstahl

Produktfamilie: EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO AIR; PropacPRO; Rahmentyp-Steckbaugruppe

Produkttyp: Abschirmungs-Kit

Passt zu: Baugruppenträger; Gehäuse; Frontplatten

Bruttogewicht: 0.018kg

*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen.

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

EMV-Dichtungen (rostfrei) sind für die Abschirmung der Frontplatten erforderlich.

DIAGRAMME



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE