

Teleskopschienen mit C-Führungsprofil für Montage in Eurorack-Schränke, 600 mm

KATALOGNUMMER

24562-449



Teleskopschienen mit Führungsprofil zur Montage in Schränken mit 25 kg Tragkraft.

MERKMALE

Zur Montage von 84 TE breiten Baugruppenträgern auf der 19-Zoll-Ebene

Belastbarkeit: 25 kg pro Paar

Das Führungsprofil (1) ist auf das Befestigungsmaß im Schrank abgestimmt (es wird mit dem 19-Zoll Profil des Schrankes verschraubt); die Adapterschiene (3) ist auf die Tiefe und das Befestigungsmaß auf dem Baugruppenträger abgestimmt (sie wird wie eine Teleskopschiene in das Führungsprofil eingeschoben)

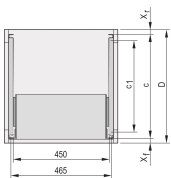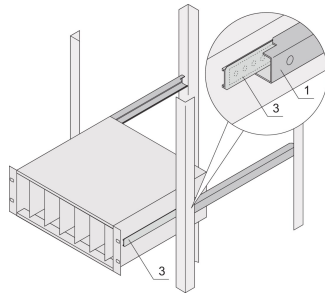

PRODUKTMERKMALE

Produktfamilie: Eurorack

Tiefe: 600mm

Anzahl Verpackungen: 2

Oberfläche: Eloxiert

Material: Aluminium

Produkttyp: Teleskopschiene

Typ: C-Profil

Nettogewicht: 0.445kg

*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen.

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Keine Auszugssicherung, kein Anschlag bei Vollauszug.

Die Verstärkungsschiene und die C-Schienen wurden gemäß den Normen der russischen Atomenergiebehörde GAN geprüft.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE