

Frontplatte mit IEL-Griff, Rear I/O, geschirmt (Textildichtung), Schwarz



Steckbaugruppe, mit IEL-Einhebe-/Aushebegriff schwarz Griff, 3 HE, Rear I/O-Montage. Die U-förmige Frontplatte ermöglicht die Abschirmung mit einer Textildichtung.

MERKMALE

Frontplatte (U-Profil) mit EMV-Dichtung (Textil)

Geeignet für Steck- und Ziehkräfte bis 700 N (pro Paar)

Für den Einbau von Mikroschaltern geeignet

Codierbar nach IEC 60297-3-103/ IEEE 1101.10

Höhe Gestell:	3U
Material:	Aluminium
Oberfläche:	Eloxiert; Passiviert
Produkttyp:	Frontplatte
Typ:	Frontplatte mit Griff (Steckbaugruppe)
EMV-Schirmung:	Ja



SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2

Katalognummer	Breite Gestell	Anzahl Verpackungen	Grifftyp	Befestigung	Typ Dichtung	Frontbeschichtung
20848-751	4HP	1	IEL	Anschraubbare Rückseite IO	Textil EMV	Eloxiert
20848-752	8HP	1	IEL	Anschraubbare Rückseite IO	Textil EMV	Eloxiert


Table 2/2

Katalognummer	Oberfläche Rückseite	Behandelte Kanten	Entspricht	Höhe (H)	Breite (W)
20848-751	Geätzt	Nein	IEC 60297-3-102, IEEE 1101.10, IEC 60297-3-103, IEEE 1101.1/11	128.4mm	20mm

Katalognummer	Oberfläche Rückseite	Behandelte Kanten	Entspricht	Höhe(H)	Breite (W)
20848-752	Geätzt	Nein	IEC 60297-3-102, IEEE 1101.10, IEC 60297-3-103, IEEE 1101.1/11	128.4m m	40.3mm

DIAGRAMME

3U

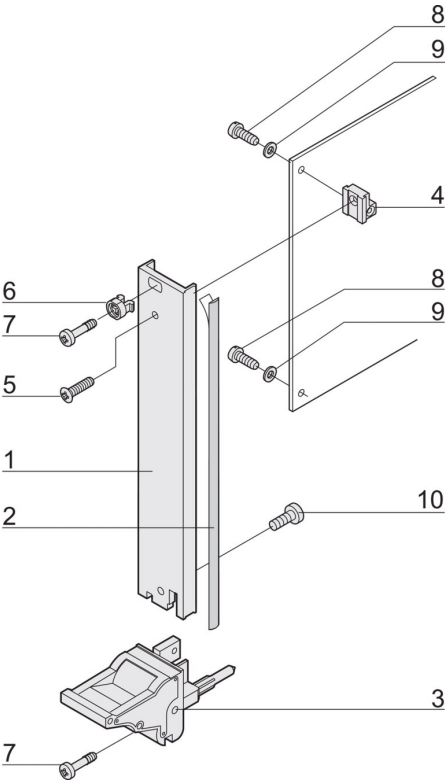

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie

North America	Europe	Asia	Middle East & India
All locations +1.763.422.2661 Chat with us: nvent.com/schroff	Straubenhardt, Germany +49.7082.794.0 Betschdorf, France +33.3.88.90.64.90 Warsaw, Poland +48.22.209.98.35 Assago, Italy +39.02.932.7141 Chat with us: nvent.com/schroff	Shanghai, China +86.21.2412.6943 Qingdao, China +86.532.8771.6101 Singapore +65.6768.5800 Shin-Yokohama, Japan +81.45.476.0271 Chat with us: nvent.com/schroff	Dubai, United Arab Emirates +971.4.378.1700 Bangalore, India +91.80.6715.2001 Istanbul, Turkey +90.216.250.7374 Chat with us: nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE