

Kabelbinder-Befestiger




MERKMALE

Kann an verschiedenen nVent CADDY-Befestigungen angebracht oder direkt an einer Wand angeschraubt werden



SPEZIFIKATIONEN

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Oberfläche	Lochgröße (HS)	A	B	Statische Last
CT	170450	Federstahl	nVent CADDY Armour	8 mm	9 mm	2 mm	40N
CTS1	171600	Edelstahl 301 (EN 1.4310)		8 mm	9 mm	2 mm	40N

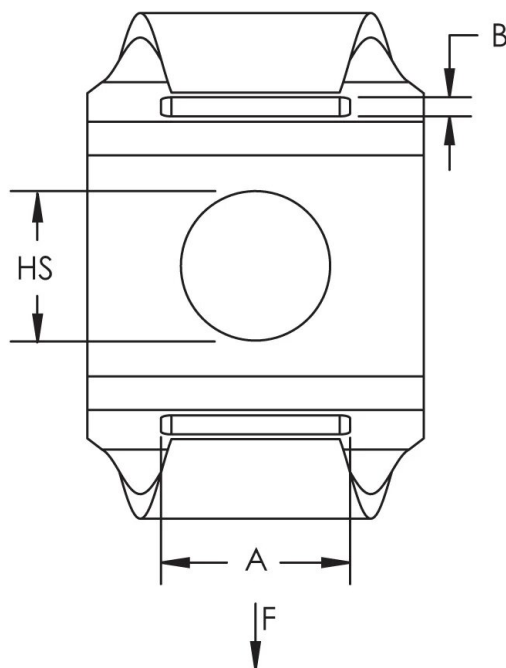

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221
Option 1 – Kundendienst
Option 2 – Technischer
Support

Europa

Niederlande:
+31 800-0200135
Frankreich:
+33 800 901 793

Europa

Deutschland:
800 1890272
Sonstige Länder:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

